


TERRASSENVERBINDER

Befestigungssystem für Terrassenbeläge mit seitlicher Nut und für Oberflächen ohne sichtbare Schrauben

- Automatisch immer gleicher Dielenabstand
 - Keine Staunässe durch grossen Abstand zur Unterkonstruktion und dadurch lange Lebensdauer
 - Bewegliche Halteplatte ermöglicht ein leichtes Einschieben der Dielen
 - Nach dem Verschrauben sitzt die Diele absolut fest
 - Schnelle Verlegung dank bereits vormontierter Komponenten
-
- Werkstoff: PP - Polypropylen
 - Breite: 36 mm
 - Länge: 76 mm

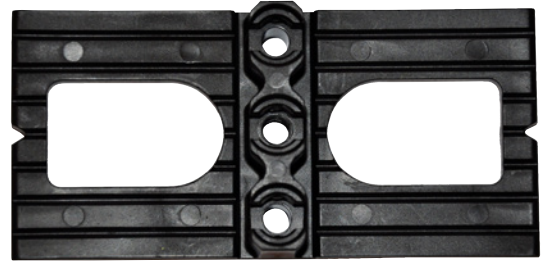

| Höhe | Art.-Nr. | VE |
|-------|---------------------|--------|
| 15 mm | 0907 712 152 | 50/100 |
| 18 mm | 0907 712 150 | 50 |
| 18 mm | 0907 712 151 | 50 |

Anwendungsgebiet

Für Beläge mit seitlicher Nut im Terrassenbau.

Leistungsnachweis

Polypropylen (100 % rezykliert) resistent gegen Schimmel, Algen, Alkali und Bitumen.