

## UV-Falt-Masker HDPE

**Statisch aufgeladene, vorgefaltete Abdeckfolie mit einem UV-beständigen PE-beschichtetem Gewebeabdeckband für die Innen- und Außenanwendung. Bietet temporären Schutz für viele Oberflächen bei Maler- und Verputzarbeiten.**

### UV-beständig

Rückstandsfrei ablösbar bei Einsatz bis zu drei Wochen

### Randklebende HDPE-Folie

- Vorgefaltet
- Leicht geprägt
- Statisch aufgeladen

### Gutes Anhaften der Farbe

Durch die Prägung der Folie wird ein Abfließen der Farbe verhindert.

### Zusätzliches Fixieren entfällt

Die Folie schmiegt sich durch die statische Aufladung selbst an den Untergrund an.

### Verklebung auch auf geringfügig verschmutzten oder leicht strukturierten Oberflächen möglich




Abbildung ähnlich

Trägermaterial des Klebebandes	PE-beschichtetes Gewebe
Trägermaterial der Folie	Polyethylen
Folienstärke	0,01 mm
Klebstoffbasis	Kautschuk
Farbe	Blau (Trägermaterial), Transparent (Folienmaterial)
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 40 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-10 bis 50 °C
Einsatzdauer max.	3 Wochen
Feuchtigkeits-Beständigkeit	Ja
UV-Beständigkeit	Ja
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	12 Monate/bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Rollenlänge	Breite (aufgeklappt)	Art.-Nr.	VE
17 m	266 cm	<b>0992 406 266</b>	1/30
20 m	55 cm	<b>0992 406 055</b>	1/60
20 m	140 cm	<b>0992 406 140</b>	1/30

### Details/Anwendung

Das zeitsparende und kompakte 2-in-1-System kann für den temporären Schutz vieler Oberflächen bei Maler- und Verputzarbeiten eingesetzt werden.

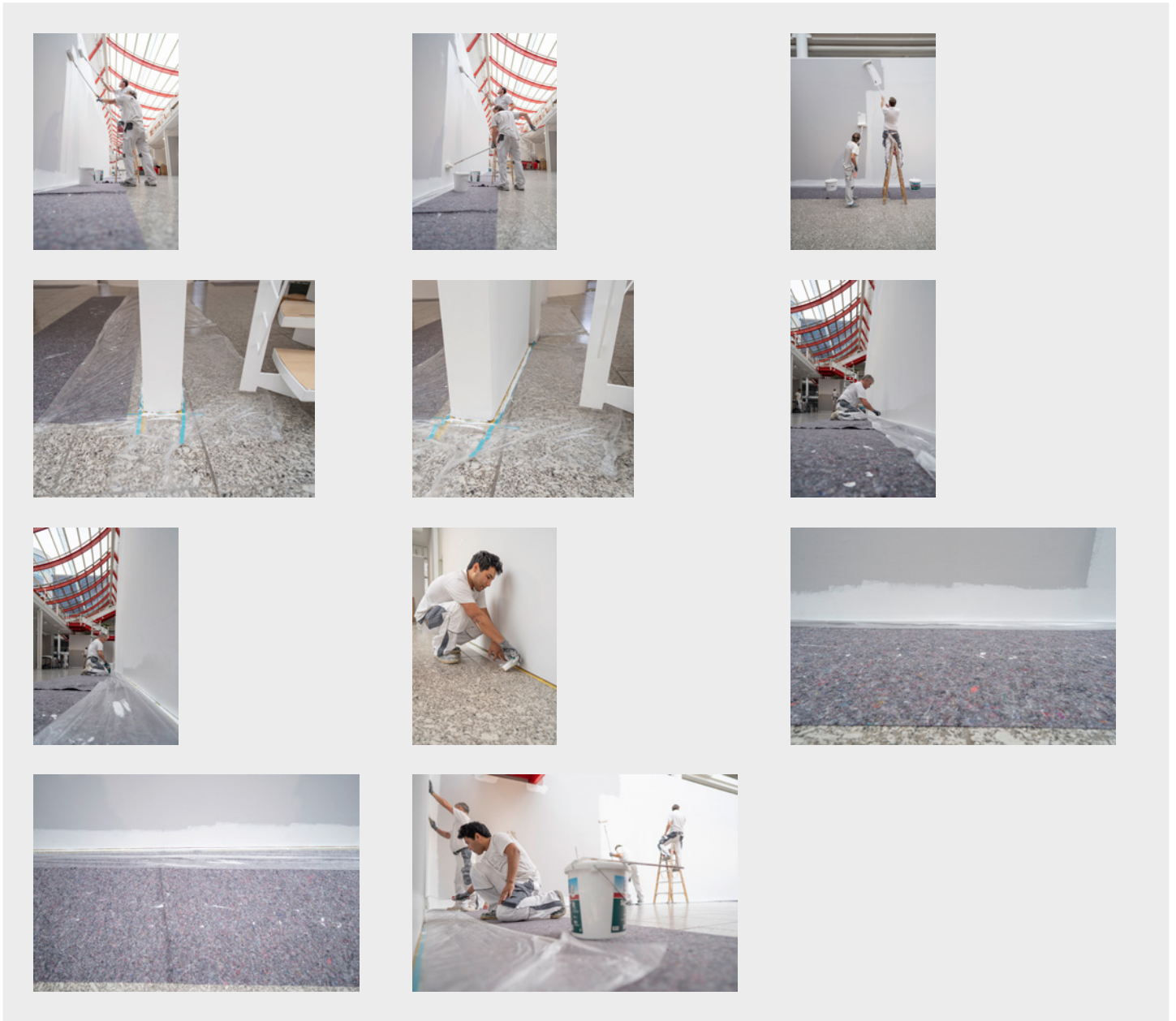

## Anleitung

Untergrund muss trocken, fett- und staubfrei sein.

Abrollen - Klebeband fixieren - abschneiden - Folie auseinanderfalten



Fixieren und abrollen



Auffalten



Fertige Maske



Abziehen

### Hinweis

- Klebekante nicht für Anwendung auf beschichteten Glas (z. B. getöntem Glas/selbsttönendem Glas) geeignet.
- Kunststoff-Flächen mit Weichmachern sowie Nitrolackierungen und Edelmetalle können zu Rückständen führen. Hier wird eine Probeverklebung von 48 Stunden empfohlen. Nicht für poröse und saugfähige Untergründe geeignet, z. B. porösen Naturstein, Marmor, Granit, Beton und Holz (ohne Lackierung). Hier kann es zu Verfärbungen kommen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.