

## Sprühextraktionsgerät SEG 10-2

**Leistungsstarkes Sprühextraktionsgerät für die Polsterreinigung und für die Fleckentfernung auf Teppichbodenflächen**

### Sehr gutes Rücksaugergebnis

Da nach der Reinigung eine äußerst geringe Restfeuchtigkeit zurückbleibt, können gereinigte Polster und Teppiche schnell wieder genutzt werden.

### Ideal für das Reinigen von Polstern und Fahrzeuginnenräumen geeignet

Kompakte, platzsparende Bauweise

### Ständige Kontrolle des Reinigungsvorgangs und der Rücksaugleistung

Großer transparenter Deckel

### Leichter und unkomplizierter Transport

Praktischer Tragegriff und Halterungen für Kabel und Düse




Nennspannung	230 V/AC
Motorleistung	1380 W
Durchflussleistung	1 l/min
Unterdruck	230 mbar
Frischwassertank	8 l
Schmutzwasserbehälter	7 l
Reinigungslösung max.	50 °C
Länge	575 mm
Breite	330 mm
Höhe	445 mm
Schalldruckpegel	71 dB
Maschinengewicht	9,8 kg
Kabellänge	7,5 m

### Art.-Nr. 0701 111 07

VE: 1

### Details/Anwendung

Für Hotel- und Gastronomiegewerbe, Reinigungsdienstleister und Fahrzeugaufbereiter. Vorwiegend zur Polsterreinigung, aber auch zur Fleckenentfernung auf kleineren Teppichflächen geeignet. In Verbindung mit der optionalen Bodendüse (Art. Nr. 0701111005) auch auf größeren Flächen einsetzbar.

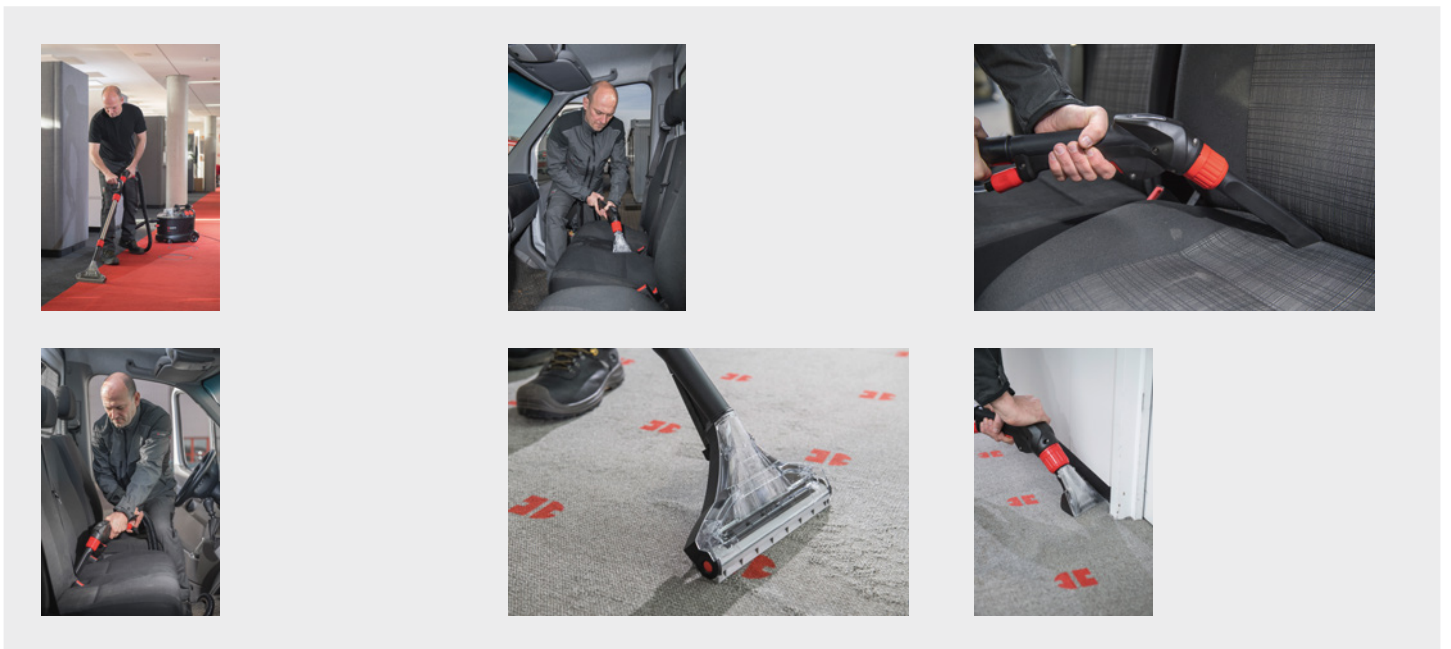

## Hinweis

Für eine ordnungsgemäße Absaugung ist die Handdüse horizontal zum Boden zu führen.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Saugschlauch 4 m	0701 111 002
Bodendüse	0701 111 005
Hartflächenadapter	0701 111 006
Werkstattreiniger BMF 5 l	0893 118 2
Werkstattreiniger BMF 20 l	0893 118 3