

PURLOGIC®

PU-SCHÄUME IM ÜBERBLICK

Adolf Würth GmbH & Co. KG
74650 Künzelsau
T +49 (0)7940 15-0
F +49 (0)7940 15-1000
doreen.ewert@wuerth.com
www.wuerth.de

© by Adolf Würth GmbH & Co. KG
Printed in Germany.
Alle Rechte vorbehalten.
Verantwortlich für den Inhalt:
Abt. PFC/Yvonne Hartmann
Redaktion: Abt. GMP/Verena Schippel

Nachdruck, auch nur auszugsweise, nur mit Genehmigung.

GMP - SC - Pfitzer - 18,2' - 07/12

Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier.

Wir behalten uns das Recht vor, Produktveränderungen, die aus unserer Sicht einer Qualitätsverbesserung dienen, auch ohne Vorankündigung oder Mitteilung jederzeit durchzuführen. Abbildungen können Beispielabbildungen sein, die im Erscheinungsbild von der gelieferten Ware abweichen können. Irrtümer behalten wir uns vor, für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

SPEZIALSCHÄUME

Brunnenschaum Kombi Der Tiefbau-Profi

Dieser Spezialschaum ist das Profi-Produkt wenn es um das Verfüllen von Fugen und dem Abdichten und Verbinden im Tiefbau geht. Der Schaum ersetzt arbeits- und zeitintensives Aufmörteln und verbindet wasserdicht bis 0,5 bar. Durch das bewährte Kombiventil kann der Spezialschaum sowohl mit der Schaumpistole als auch mit einem Winkeladapter eingesetzt werden.

Farbe: grau, Inhalt: 750 ml
Art.-Nr. 0892 400 9
VE/St. 1/12



Perimeterkleber Der Keller-Profi

Dieser Kleber ist der richtige Partner wenn es um das Verkleben von Dämmplatten im Kellerbereich nach DIN 4108-2 geht. Der Schaum überzeugt durch hervorragende Wärmedämmung, ist wasserfest, alterungsbeständig und unverrottbar.
Baustoffklasse: B3

Farbe: grün, Inhalt: 750 ml
Art.-Nr. 0892 400 5
VE/St. 1/12



Fassadenkleber Der Fassaden-Profi

Mit diesem Produkt haben Sie die richtige Lösung für die Befestigung von Dämmplatten an Fassaden gemäß DIN 13163, zum Verkleben von Innen- oder Dachbodendämmung, Laibungen und Verschalungen. Der Schaum kann ebenfalls zum Ausschäumen von Fugen und Hohlräumen eingesetzt werden und bietet damit vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Baustoffklasse: B1

Farbe: gelb, Inhalt: 800 ml
Art.-Nr. 0892 400 10
VE/St. 1/12



ZUBEHÖR

PURLOGIC® Xpress

Leichte Schaumpistole aus Kunststoff

Art.-Nr. 0891 152 4

VE/St. 1



1K-Mischrohre

Winkeladapter rund

Art.-Nr. 0891 151 0

VE/St. 20



Spezialmesser

Zum Schneiden von ausgehärtetem PU-Schaum

Art.-Nr. 0874 110 001

VE/St. 1



PURLOGIC® UNIGRUND

Lösungsmittelfreier Dispersionsvoranstrich

Inhalt: 5 l

Art.-Nr. 0890 55

VE/St. 1



PURLOGIC® COMBIpress

Hochwertige Schaumpistole aus Metall

Art.-Nr. 0891 152 6

VE/St. 1



Winkeladapter schmal

Art.-Nr. 0891 151 1

VE/St. 20



Pumpsprühflasche, leer

Zum Befeuchten des Untergrundes und das Zwischenbefeuchten bei mehreren Schaumsträngen

Füllmenge 1000 ml

Art.-Nr. 0891 501

VE/St. 1



PURLOGIC® SCHAUMCLEANER

Reinigungsset für die leichte Entfernung von ausgehärtetem PU-Schaum

Setinhalt:

1x Schaumcleaner, Inhalt: 150 ml

1x PVC-Pflegeglanz, Inhalt: 250 ml

1x Holzspatel, 1x Reinigungstuch

Art.-Nr. 0892 160 000

VE/Set 1



PURLOGIC® TWINpress

Doppelkartuschen-Pistole für 2K-Schäume

Art.-Nr. 0891 601 21

VE/St. 1



2K-Mischrohre

Art.-Nr. 0891 157 0

VE/St. 20



PURLOGIC® CLEAN

Zum Entfernen von frischem PU-Schaum

Inhalt: 150 ml

Art.-Nr. 0892 16

VE/St. 1/12

Inhalt: 500 ml

Art.-Nr. 0892 160

VE/St. 1/12



PURLOGIC[®]

PU-SCHÄUME

IM ÜBERBLICK



TK-SCHÄUME: DÄMMEN, FÜLLEN, ISOLIEREN

Pistolenschäume

PURLOGIC® TOP

Der Ergiebige

Der Premiumschaum für eine Vielzahl von Anwendungen. Mit diesem Pistolenschaum haben Sie immer die richtige Lösung auf der Baustelle.

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE/St.
betongrau	500 ml	0892 142	15
hellelfenbein	500 ml	0892 142 1	15

PURLOGIC® FLEX

Der Elastische

Dieser Pistolenschaum ist dreifach elastischer als andere PU-Schäume. Durch seine Wintertauglichkeit ist der Schaum auch bei Minus-Temperaturen gut zu verarbeiten.

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE/St.
kieselgrau	500 ml	0892 142 8	15



Ihre Vorteile

- Für eine Vielzahl von Anwendungen
- Mit bis zu 40 Liter Ausbeute besonders ergiebig
- In handlicher 500 ml Dose
- In hellelfenbein ideal für die Altbausanierung
- Umfassende Prüfungen^{*)}


Von Sachverständigen und führenden Fensterherstellern empfohlen




Ihre Vorteile

- Dreimal elastischer als marktübliche Schäume
- Vermeidung von Schaumabriss und damit von Wärmebrücken
- Bei bis zu -15°C Untergrund- und Umgebungstemperatur verarbeitbar
- Umfassende Prüfungen^{*)}

Ihre Anwendungen

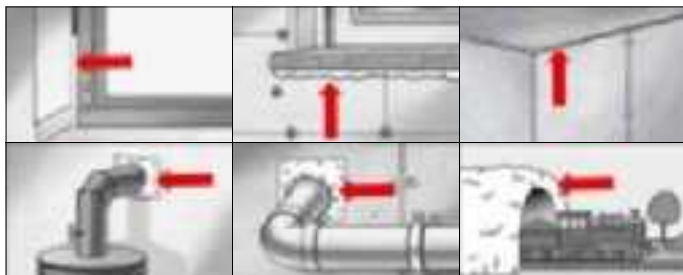

Ihre Anwendungen

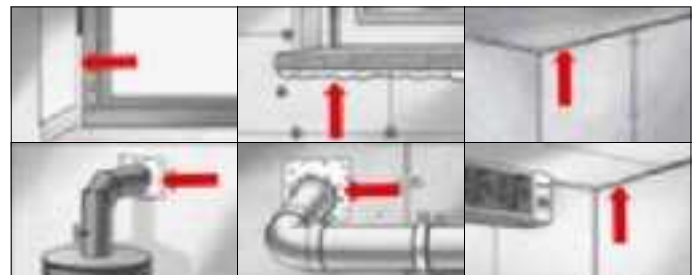

^{*)} Fugenschalldämmung, Wärmeleitfähigkeit, Luftdurchlässigkeit, Wasserdampfdurchlässigkeit, Energieeinsparungen nach ENEC, Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Kombischaum

PURLOGIC® COMBISAFE

Der Sichere

Dieser PU-Schaum kann mit Pistole oder Adapter ausgebracht werden. Durch das Sicherheitsventil ist der Schaum sowohl für den stehenden als auch für den liegenden Transport geeignet.


Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE/St.
rosé	500 ml	0892 142 6	15



Ihre Vorteile

- Als Pistolen- oder Adapter-schaum einsetzbar
- Das Sicherheitsventil schützt vor Leistungsverlust
- Umfassende Prüfungen^{*)}

Ihre Anwendungen

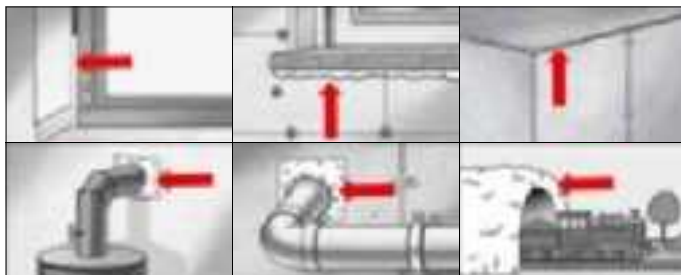

Adapterschäume

PURLOGIC® EASY

Der Vielseitige

Der vielseitige Premiumschaum für alle, die ohne Pistole arbeiten möchten. Durch seine flexiblen Einsatzmöglichkeiten haben Sie mit diesem Schaum eine zuverlässige Lösung für verschiedene Anwendungen.


Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE/St.
eisblau	500 ml	0892 143	12



Ihre Vorteile

- Für eine Vielzahl von An-wendungen
- Bis zu 30 Liter Ausbeute
- Umfassende Prüfungen^{*)}

Ihre Anwendungen

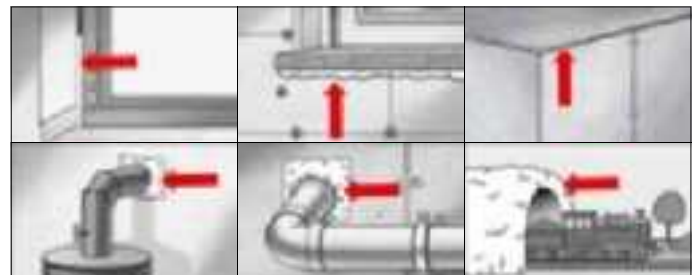

^{*)} Fugenschalldämmung, Wärmeleitfähigkeit, Luftdurchlässigkeit, Wasserdampfdurchlässigkeit, Energieeinsparungen nach ENEC, Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

2K-SCHÄUME: MONTIEREN

Pistolenschäume

PURLOGIC® SPRINT

Der Schnelle

Optimal aufeinander abgestimmte Eigenschaften machen dieses Produkt zu einem zuverlässigen und vielseitigen Allrounder.

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE/St.
sandbeige	210 ml	0892 146	16



Ihre Vorteile

- **Klebfrei nach 3 min**
- Formstabil – kein Nachdrücken
- Gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen
- Treibgasfrei
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, Prüfzeugnis für Montage Holz- und Stahltürzargen

Ihre Anwendungen



PURLOGIC® EASY WHITE

Der Ökologische

Dieser Adapterschaum ist emissionsarm und damit der ideale Partner für nachhaltiges und ökologisches***) Bauen.


Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE/St.
weiß	500 ml	0892 143 3	12



Ihre Vorteile

- MDI-Wert***) von <1%
- Reduziertes Gefahrenpotential für den Anwender (R40-Kennzeichnungsfrei)
- Ihr Partner für nachhaltiges und ökologisches Bauen
- Prüfzeugnis Fugenschalldämmung

Ihre Anwendungen

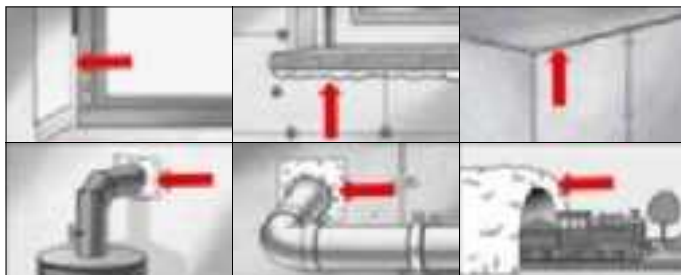

***) Zertifiziert nach LEED

*** MDI = Methylendiphenyldiisocyanat



PURLOGIC® TURBO
Der Ultra-Schnelle

Bei Einsatz dieses PU-Schaums können Sie direkt nach der Ausbringung weiterarbeiten. Die optimale Lösung wenn es mal wieder schnell gehen muss.

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE/St.
hellbeige	210 ml	0892 147	16

Ihre Vorteile

- **Klebfrei nach 90 sek**
- Formstabil – kein Nachdrücken
- Gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen
- Treibgasfrei
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis



Ihre Anwendungen



^{*)} Fugenschalldämmung, Wärmeleitfähigkeit, Luftdurchlässigkeit, Wasserdampfdurchlässigkeit, Energieeinsparungen nach ENEC, Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Adapterschaum

PURLOGIC® FAST
Der Zuverlässige

Dieser Premiumschaum ist Ihr Adapterschaum wenn es um die einfache und anwenderfreundliche Lösung von Montageherausforderungen geht.

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	VE/St.
grün	400 ml	0892 144	12

Ihre Vorteile

- **Klebfrei nach 5 min**
- Formstabil – kein Nachdrücken
- Gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen
- Umfassende Prüfungen ^{*)}



Ihre Anwendungen

