


## Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde gegurtet

Zur leichten und schnellen Befestigung von Gipskartonplatten auf Metall-Unterkonstruktionen bis max. 1 mm

- Für Magazinschrauber mit Vorsatz
- Trompetenkopf
- Doppelgängig
- Phosphatiert (Korrosionsschutz bei kurzzeitiger Feuchtebeanspruchung, z.B. während der Bauphase und des Transportes)



Nenn Durchmesser (d)	3,9 mm
Kopfdurchmesser (d <sub>k</sub> )	8,5 mm
Innenantrieb	H2

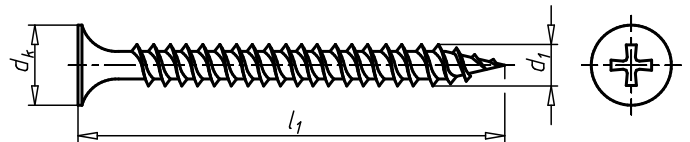

Länge (l)	Art.-Nr.	VE
25 mm	<b>0179 339 25</b>	1000
30 mm	<b>0179 339 30</b>	1000
35 mm	<b>0179 339 35</b>	1000
45 mm	<b>0179 339 45</b>	1000
55 mm	<b>0179 339 55</b>	1000

### Details/Anwendung



### Leistungsnachweis

Zulassung gemäß EN 14566:2008