

VDE-Abisolierzange IEC 60900

Exaktes und müheloses Abisolieren von Kabeln und Litzen mit Kunststoff- oder Gummi-Isolierung.

- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)
- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision
- Selbständiges Öffnen der Zange durch Öffnungsfeder
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit breitem VDE-Kragen für sicheres Arbeiten
- Einstellschraube ist mit Rändelmutter fixierbar
- Oberfläche: Rundum geschliffen und verchromt
- Gelenk: Eingelegt




Länge (L)	160 mm
Länge Zoll (L)	6 in
Drahtdurchmesser max. (Ø)	5 mm
Drahtquerschnitt max.	10 mm ²
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verchromt
EN-Norm	60900
Werkstoff Griff	2-Komponenten-Kunststoff

Art.-Nr. 0714 01 570

VE: 1 / 10

Details/Anwendung

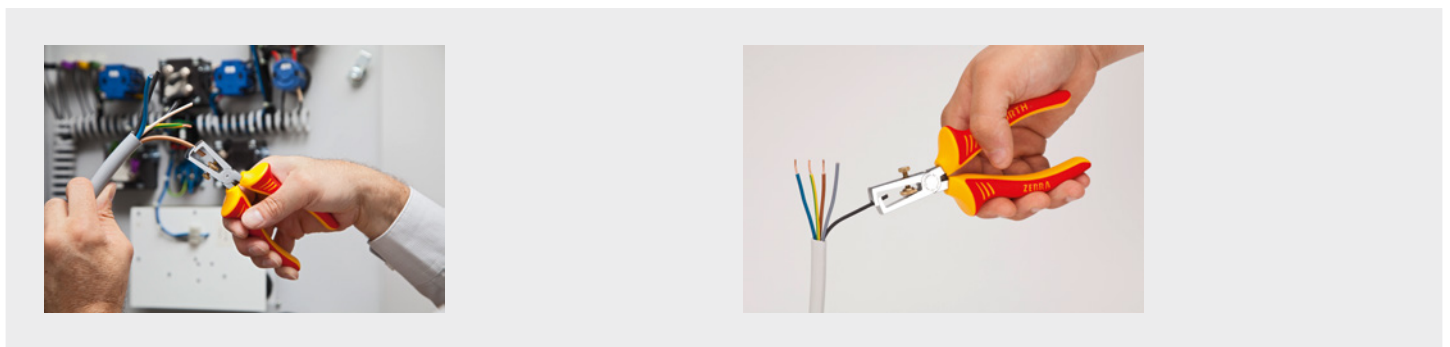

Leistungsnachweis



1000 V