

Staubschutztür

Wiederverschließbarer Türdurchgang aus staubdichtem Spezialvlies mit Reißverschluss - Befestigung mit beiliegendem doppelseitigem Klebeband

Staubdichtes, aber luftdurchlässiges Spezialvlies

- Angrenzende Räume werden bei Renovierungsarbeiten vor Staub geschützt
- Zusätzlich Sichtschutz und Schutz vor ungewolltem Betreten des Raums
- Luftdurchlässigkeit ermöglicht Frischluftzufuhr

Hochwertiger, beidseitig leicht zu öffnender Reißverschluß

Flexibel einsetzbar für alle Türmaße bis maximal 1 m x 2,10 m verwendbar

Einfachste Montage - Staubschutztür wird mit dem doppelseitigem Klebeband befestigt und kann rückstandsfrei von den meisten Untergründen entfernt werden

Wiederverwendbar




Werkstoff	Polypropylen-Vlies
Klebstoffbasis	Acrylat-Dispersion
Höhe	2,1 m
Breite	1,1 m
Durchgangshöhe	1,9 m
Durchgangsbreite	0,7 m
Klebebandlänge	7 m
Klebebandbreite	38 mm
Verarbeitungstemperatur min.	15 °C
Einsatzdauer max.	7 d
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 20 °C und 50% Luftfeuchtigkeit

Art.-Nr. 0992 419 990

VE: 1 / 5

Details/Anwendung

Alle Tätigkeiten, bei denen angrenzende Räume vor Staub oder Schmutz geschützt werden sollen, z.B. bei Renovierungen, Elektro- oder Sanitärarbeiten, Malerarbeiten, im Trockenbau oder beim Parkettschleifen.

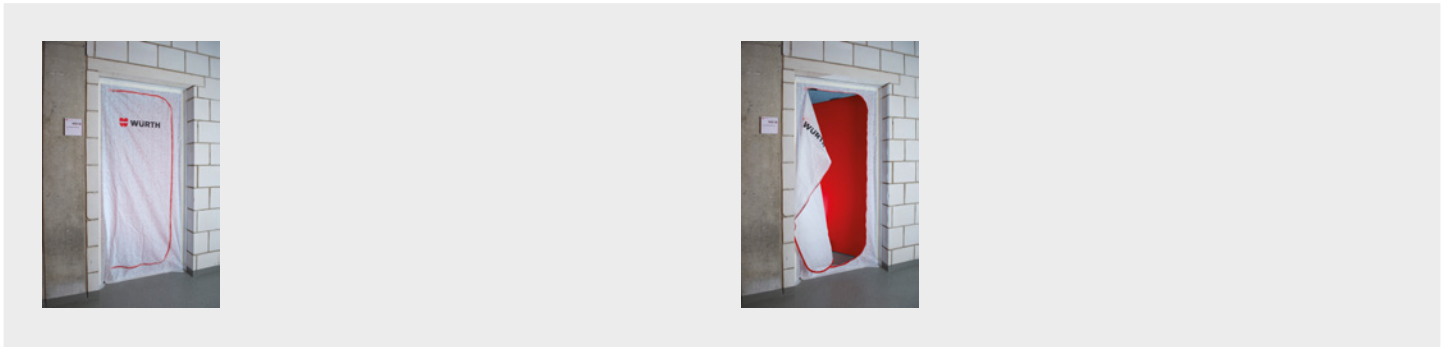

Hinweis

Klebeband darf im verklebten Zustand nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Lack oder Lasur muss vollständig durchgehärtet sein. Nicht anzuwenden auf Marmor- und Granituntergründen, stark saugenden Untergründen und Untergründen mit ungenügender innerer Stabilität wie bei schlecht haftendem Lack. Wir empfehlen eine Probeverklebung an unauffälliger Stelle durchzuführen.