

Einweghandschuh Nitril Grip

Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit

- Extrem reißfest
- Puder- und latexfrei
- Silikonfreier Herstellungsprozess
- Gute Sichtbarkeit durch orangene Farbe
- Im praktischen Einwegspender




Farbe	Orange
Werkstoff	Nitril
Innenausstattung	Puderfrei
Normen	EN 374 EN 420
Kategorie	III
Länge	240 mm
Materialstärke Finger (glatt)	0,18 mm
Materialstärke Finger (Textur)	0,27 mm
Materialstärke Handfläche (Textur)	0,23 mm
Materialstärke Stulpe (glatt)	0,11 mm
Toleranz Materialstärke (+/-)	0,01 mm

Größe	Art.-Nr.	VE
S	0899 470 120	50
M	0899 470 121	50
L	0899 470 122	50
XL	0899 470 123	50
XXL	0899 470 124	50

Details/Anwendung

- Chemische Industrie
- Werkstatttätigkeiten
- Maler-, Lackier- und Polierarbeiten
- Elektronik- und Computerindustrie
- Labor und Forschung
- Reinigung und Wartung
- Produktschutz und Druckindustrie

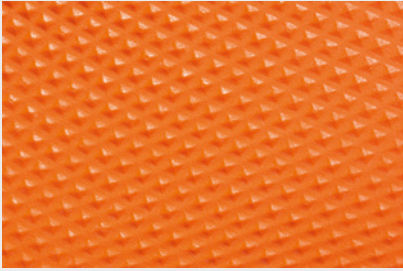

Leistungsnachweis

EN ISO 374-1:2016

Type B



KOPT

EN ISO 374-5:

2016

