

Rollen-Werkzeugkoffer

Robust und stoßunempfindlich bei hohen und niedrigen Temperaturen

Werkzeuge bleiben während des Transports in den Aufnahmetaschen

Dank Laufrollen auf der breiten Seite.


Robust und stoßunempfindlich bei hohen und niedrigen Temperaturen

Kofferschalen aus schlagfestem Polypropylen-Kunststoff.

- Teleskop-Ausziehgriff sowie ein zusätzlich robuster Tragegriff
- Abschließbare Zylinderschlösser (gleichschließend)
- Metallscharniere sowie Deckelhalter
- 2 herausnehmbare Werkzeugtafeln mit Einschubtaschen für Werkzeuge
- Bodenschale mit Trennstegen
- Zuladung bis 35 kg




| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Höhe (C) | 250 mm |
| Breite (A) | 485 mm |
| Tiefe (B) | 385 mm |
| Werkstoff | PP - Polypropylen |
| Produktgewicht (per Stück) | 6693 g |
| Breite x Tiefe x Höhe (Innenmaß) | 460 x 345 x 210 mm |

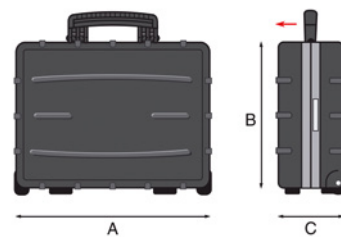


Art.-Nr. 0715 930 050

VE: 1

Details/Anwendung

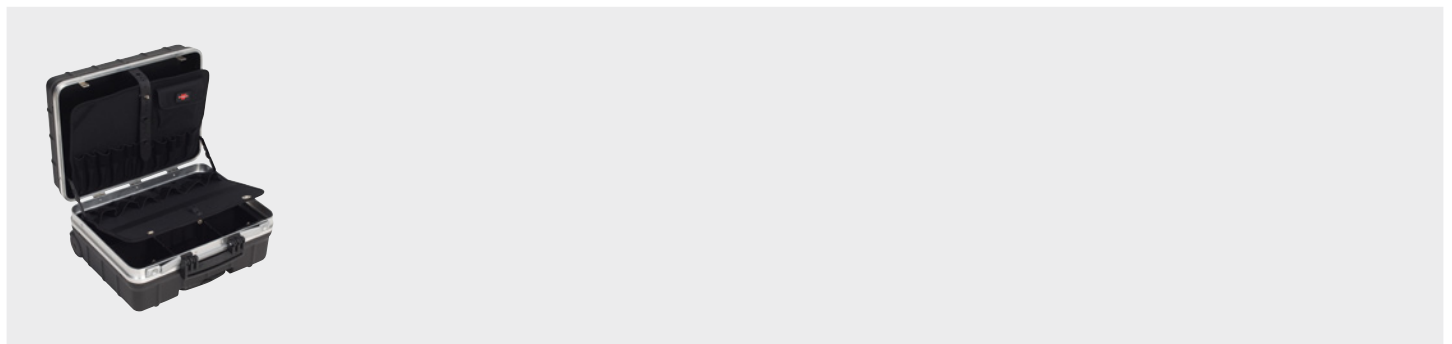

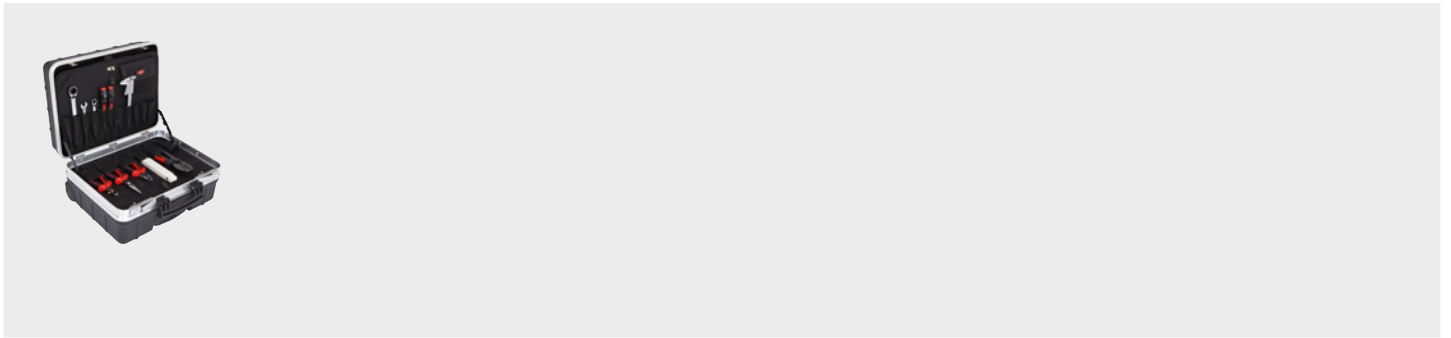

Hinweis

Der Koffer ist unbestückt.

| Ersatzteile | Art.-Nr. |
|--|--------------|
| Schloss für Polypropylen-Servicekoffer | 0715 930 058 |
| Griff für Polypropylen-Servicekoffer | 0715 930 059 |

| Ergänzende Produkte zu | Bezeichnung | Art.-Nr. |
|------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 0715 930 050 | Zangen Sortiment | 0714 01 565 |
| | VDE-Zangensortiment Kombi IEC 60900 | 0714 01 582 |