

**STILVOLL. PLATZSPAREND. VIELSEITIG.
ZIMMERSCHIEBETÜR BESCHLÄGE**



**ÜBER 125.000
PRODUKTE IM**

ONLINE-SHOP

www.wuerth.de



PLATZSPARENDE ELEGANZ UND BARRIEREFREIES WOHNEN.

Schiebetüren sind eine ebenso ästhetische wie funktionelle Alternative zur klassischen Tür

Schiebetüren bieten faszinierende Möglichkeiten bei der Gestaltung von Wohnräumen. Sie setzen nicht nur stilvolle Akzente, sondern bieten vielseitige Vorteile für mehr Wohnkomfort. Ob als Raumteiler oder barrierefreie Türlösung mit nahtlosem Übergang, ob aus Holz oder Glas – treffen Sie mit uns die richtige Wahl für Ihr individuelles Schiebetürsystem. Je nachdem, welchen optischen oder funktionalen Zweck das System erfüllen soll, werden Schiebetüren rollend, gleitend sowie in Nuten geführt und an der Wand oder Decke montiert. Je nach Beschaffenheit und Aufhängung der Tür bieten wir unterschiedliche Beschläge an.





H40-900 UND H80-900


Verdeckter Beschlag für die moderne Architektur

- Türdicke: 40 - 50 mm
- Durchgangsbreite: 600 - 900 mm
- Türhöhe: max. 2500 mm
- Mit beidseitiger Dämpfung
- Einfache Montage in nur wenigen Schritten
- Sehr gute Laufeigenschaften durch den Einsatz von hochwertigen Kugellagerrollen im oberen Laufwagen. Die unteren Rollen in der Tür gleiten auch problemlos über Unebenheiten im Fußboden, wie z.B. Fliesenfugen und verhindern ein Absenken der Türen
- Über die Seitenverstellung am oberen Laufwagen lässt sich die Tür an eventuelle Unebenheiten der Wand angleichen

Traglast 40 kg, **Art.-Nr. 0687 921 000**


Traglast 80 kg, **Art.-Nr. 0687 921 001**



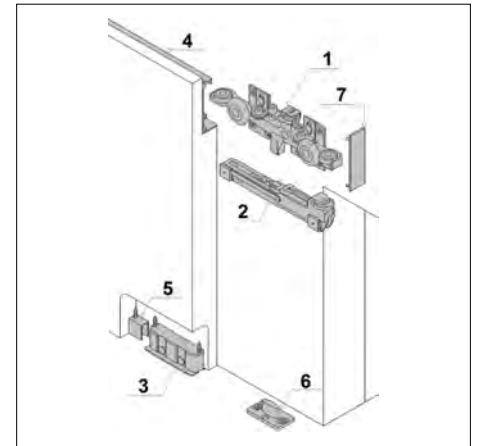

Beschlagkomponenten:

- 1) Laufwagen
- 2) Dämpfungssystem
- 3) Untere Laufrolle
- 4) Laufschiene
- 5) Führungsschiene
- 6) Führung
- 7) Abdeckkappe für Laufschiene

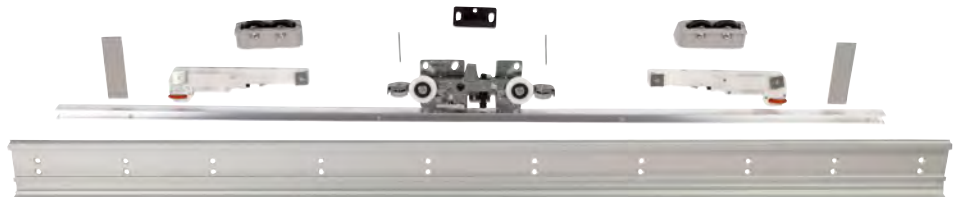

ABILIT

Der designorientierte Zimmerschiebetürbeschlag mit der besonders niedrigen Laufschiene

Beschlagset

- Sets für 50 kg oder 120 kg Traglast, für Holz- oder Glastüren
- Holztüren: Tragflansch wird oben auf die Stirnseite der Tür aufgeschraubt
- Glastüren: Befestigung mittels Glasklemmschuhen. Keine Glasbearbeitung notwendig!

Laufschiene

- Wand- oder Deckenmontage
- Vorgebohrt für Wand- oder Deckenmontage (je nach Typ)
- Niedrige Einbauhöhe (58 mm)
- Integrierte Blende
- Gleiche Laufschiene für Traglast 50 kg und 120 kg

Dämpfung

- Wird oben auf die Tür aufgeschraubt (Holztür) bzw. über Klemmelement auf die Tür geklemmt (Glastür)
- Set enthält 2 Dämpfungen für beidseitige Türdämpfung

Für Holztüren **Art.-Nr. 0687 915 8..**

Für Glastüren **Art.-Nr. 0687 915 9..**





SCHIMOS

Der Klassiker unter den Zimmerschiebetürbeschlägen für jeden Anwendungsbereich

Beschlagset

- Sets für 80 kg oder 120 kg Traglast, für Holz- oder Glastüren

Montage

- Holztüren: Tragflansch wird oben auf die Stirnseite der Tür aufgeschraubt
- Glastüren: Befestigung mittels Glasklemmschuhen – Keine Glasbearbeitung notwendig!
- Niedrige Einbauhöhe
 - Holztüren: Tragflansch wird oben in die Tür eingelassen. Tür läuft unter Laufschiene, so dass Beschlag nicht verblendet werden muss
 - Glastüren: Glasklemmschuhe werden mittels schmaler Blende über die komplette Türbreite verblendet

Laufschiene

- Wand- und Deckenmontage
- Vorgebohrt für Deckenmontage
- Wandmontage mit durchgehender Montageschiene für eine einfache Ausrichtung an der Wand. Einfache Clip-Montage der Laufschiene, ohne zusätzliches Anschrauben
- Mit oder ohne Revisionsöffnung. Bei der Laufschiene mit Revisionsöffnung ist eine nachträgliche Montage oder Demontage der Beschläge möglich
- Einfache Verblendung von Schienen und Beschlägen durch clipbare Aluminium-Blenden
- Gleiche Laufschiene für Traglast 80 kg und 120 kg

Dämpfung


- In der oberen Laufschiene integriert (werden einfach an den Laufwagen angeschraubt)
- Einseitige oder beidseitige Dämpfung möglich
- Dämpfung kann auch jederzeit nachträglich noch montiert/demontiert werden (bei Laufschiene mit Revisionsöffnung)

Tipmatic

- Ermöglicht es, die Türen bei der Taschenmontage komplett in der Wandtasche zu versenken. Durch leichtes Antippen der Tür fährt diese automatisch ein Stück aus der Tasche heraus

Für Holztüren **Art.-Nr. 0687 910 ...**

Für Glastüren **Art.-Nr. 0687 912 ...**

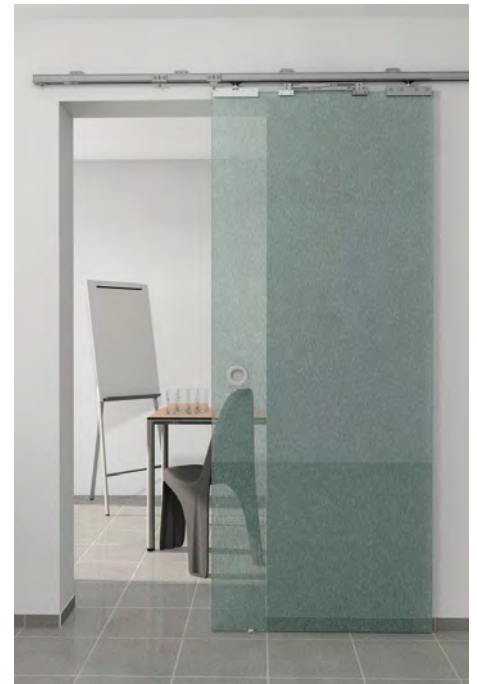

REDOSLIDE Z

Der Premium-Zimmerschiebetürbeschlag mit höchstem Qualitätsstandard.

Beschlagsets

- Den Premium-Zimmerschiebetürbeschlag gibt es in unterschiedlichen Varianten

Für Holztüren

- Redoslide Z60-H und Z100-H und Redoslide Z60-HW und Z100-HW jeweils Sets für 60 bzw. 100 kg Traglast
- Tragflansch wird oben auf die Stirnkante der Tür geschraubt

Laufschiene

- Redoslide Z60-H und Z100-H Deckenmontage
- Redoslide Z60-HW und Z100-HW Laufschiene für Wandmontage
- Clipbare Aluminiumblenden (ein-/oder beidseitig)
- Anschraubbare Einzelclips für individuelle Holzblenden

Für Holztüren

Niedrige Einbauhöhen Deckenmontage

- Redoslide Z60-HND und Z100-HND und jeweils Sets für 60 bzw. 100 kg Traglast
- Tragflansch wird oben in die Tür eingelassen. Verblendung der Beschläge ist daher nicht nötig
- Laufschiene silberfarben eloxiert ohne jegliche Außenkontur
- Redoslide Z60-HNT und Z100-HNT speziell für den Einsatz bei Montage in die Wandtasche, da Tür jederzeit Ein- bzw. ausgehängt werden kann, ohne die Schiene bzw. Beschläge zu demontieren

Für Holztüren

Niedrige Einbauhöhen Wandmontage

- Redoslide Z60-HNW und Z100-HNW jeweils Sets für 60 bzw. 100 kg Traglast
- Tragflansch wird oben in die Tür eingelassen. Verblendung der Beschläge ist daher nicht nötig
- Flache Laufschiene (31 mm)
- Die Anschraublöcher der Laufschiene können mit der dazu passenden Aluminium-Clipblende verblendet werden.



Für Glastüren

- Redoslide Z100-G Set für 100 kg Traglast

Dämpfung alle Ausführungen

- Für Türgewicht 10 – 60 kg und 60 – 100 kg erhältlich
- In der oberen Laufschiene integriert (werden einfach an den Laufwagen angeschraubt)

Art.-Nr. 0687 920 ...

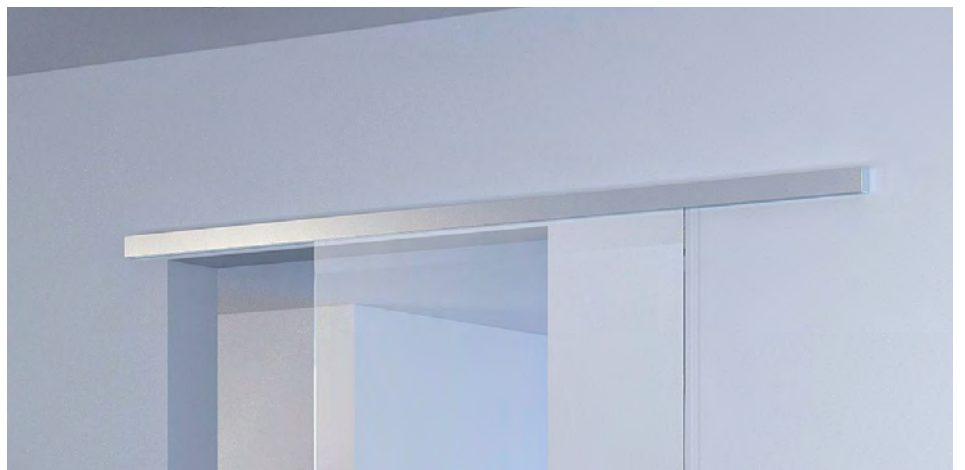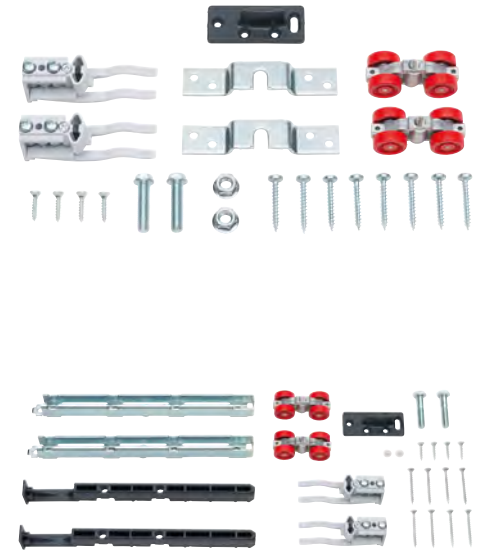

STILVOLL. PLATZSPAREND. VIELSEITIG. ZIMMERSCHIEBETÜR BESCHLÄGE

Adolf Würth GmbH & Co. KG
74650 Künzelsau
T +49 7940 15-0
F +49 7940 15-1000
info@wuerth.com
www.wuerth.de

© by Adolf Würth GmbH & Co. KG
Printed in Germany
Alle Rechte vorbehalten
Verantwortlich für den Inhalt:
Daniel Furch/MCPD
Redaktion: Anja Kircher/MCMD

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung.
SBRO040908 - MCDH - MCMD - HP - OHA - 3'5 - 04/20

Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier.

Wir behalten uns das Recht vor, Produktveränderungen, die aus unserer Sicht einer Qualitätsverbesserung dienen, auch ohne Vorankündigung oder Mitteilung jederzeit durchzuführen. Abbildungen können Beispielabbildungen sein, die im Erscheinungsbild von der gelieferten Ware abweichen können. Irrtümer behalten wir uns vor, für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

