

## Fenstersicherung W-FS BASIC Set

### Elektronisches Fensterüberwachungssystem

### Überwachung der Fensterzustände OFFEN/ GESCHLOSSEN/GEKIPPT

Je nach eingesetztem Sensortyp

### Übersichtlich

Visuelle Überwachungsanzeige in der Hauszentrale

### Aktivierung bzw. Deaktivierung der Alarmfunktion an der Hauszentrale

### Optischer und akustischer Alarm bei Einbruchversuch über Sirene

Zusätzlich kann auch eine im System hinterlegte Rufnummer per SMS oder ein Wachdienst benachrichtigt werden.

### Bis zu 100 Sensoren können an die Steuerungszentrale angelernt werden

### VdS anerkannt



Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Weiß
Länge	200 mm
Breite	210 mm
Höhe	48 mm
Einbaulänge	200 mm
Einbaubreite	210 mm
Einbauhöhe	48 mm
Betriebsspannung	230 V
Frequenz	48 Hz
Kabellänge	1,5 m
Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	50 °C
Akku-/Batterietyp	Lithium
Akku-/Batterieanzahl	1 STK
Funkfrequenz	868,3 MHz
Reichweite im Gebäude max.	30 m
Reichweite im Freifeld max.	100 m
Anlernbare Fenstersensoren max.	100 STK
Stromaufnahme	8 mA
Stromaufnahme Standby	8 mA
Relative Luftfeuchtigkeit min.	20 %
Relative Luftfeuchtigkeit max.	90 %
Mit integrierter Antenne	Ja
Anzahl Teile im Sortiment/Set	5 STK

Lieferumfang	1 x Hauszentrale mit Steckernetzteil; 1 x Sirene 100 dB mit Anschlussdose und Steckernetzteil; Batterie-/Akku ist nicht im Lieferumfang enthalten - diesen bei Bedarf bitte separat bestellen
--------------	---


## Art.-Nr. 0688 908 000

VE: 1

**1 x Hauszentrale mit Steckernetzteil, 1 x Sirene mit Anschlussdose und Steckernetzteil**

### Details/Anwendung

Für alle Öffnungen (Türen, Fenster, ...) im Haus, Garten, Garage, ...

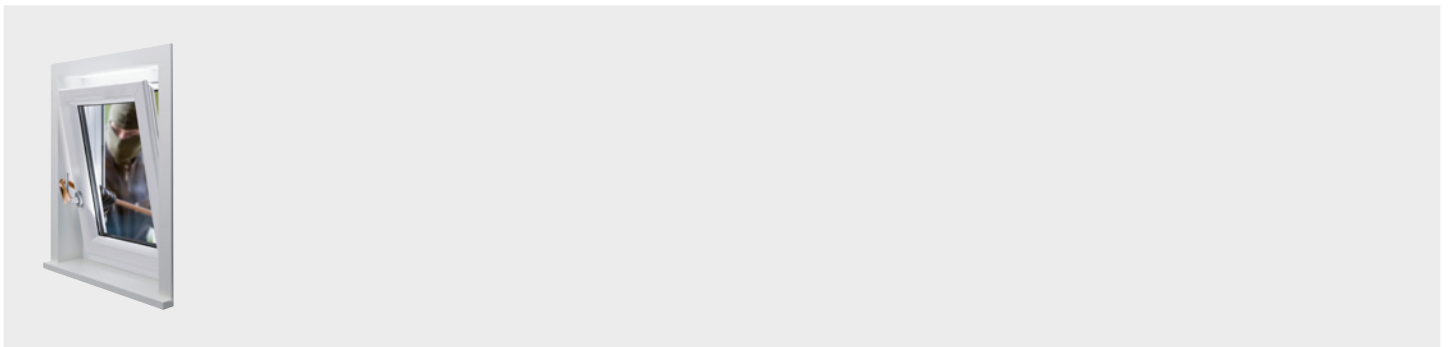

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Universalsensor W-FS	<b>0688 908 010</b>
Fenstersensor W-FS OZ	<b>0688 908 011</b>
Handsender W-FS	<b>0688 908 015</b>