


## Akku-Bohrschrauber ABS 12 COMPACT M-CUBE



Abbildung ähnlich

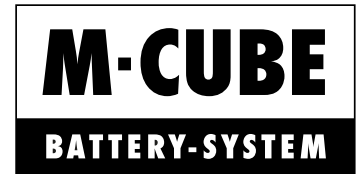

**Extrem kompakter und leistungsstarker Akku-Bohrschrauber für leichte Bohr- und Schraubwendungen, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde**

**Angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten, auch bei Anwendungen über Kopf und an engen Stellen**

Kompakte, leichte und ergonomische Bauform. Schlanker Griff und sicherer Stand, dank des Akku-Schiebesystems

**Kontinuierliche Überwachung des Motors**

Die elektronische Motorschutzfunktion schaltet den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig aus

**Sicheres Einspannen der Werkzeuge**

Bohrfutter mit Ratsch- und Lockfunktion spannt Werkzeuge von 0,8 - 10 mm sicher und zuverlässig ein

**Gut ausgeleuchteter Arbeitsbereich**

LED-Leuchte am Akkusockel, mit Nachleuchtfunktion

**Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet**

**2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten**

Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

**3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler**

Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.


Nennspannung	12 V/DC
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.	0-400/0-1500 U/min
Drehmoment hart/weich max.	32/19 Nm
Bohrfutterspannweite min./max.	0,8-10 mm
Bohrfutteraufnahme	3/8 Zoll x 24 UNF
Bohrdurchmesser in Stahl max.	10 mm
Schraubendurchmesser max.	6 mm
Länge	177 mm
Höhe	215 mm
Maschinengewicht mit Akku	1,21 kg

Lieferumfang	Akku-/Batterieanzahl	Akku-/Batteriekapazität	Art.-Nr.	VE
Mit 2 x 3 Ah Akkus; ohne weiteres Zubehör	2 STK	3 Ah	<b>5701 101 003</b>	1
Ohne Akkus im Karton	0 STK	0 Ah	<b>5701 101 000</b>	1
Mit 2 x 2 Ah Akkus; ohne weiteres Zubehör	2 STK	2 Ah	<b>5701 101 002</b>	1

## Details/Anwendung




Elektronische Motorschutzfunktion:

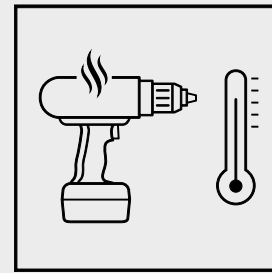

Kontinuierliche Überwachung des Motors erhöht die Lebensdauer, da der Motor bei Blockieren, Überlasten oder Überhitzen vorzeitig abgeschaltet wird.

16-stufige Einstellmöglichkeit:

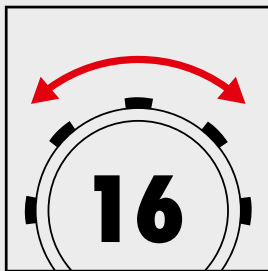

Präzises und effektives Arbeiten durch ideale Drehmomenteinstellung und optimalen Durchzug.

### Lieferumfang Art.-Nr. 5701 101 003

Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
Akku Li-Ion 12 V M-CUBE 3 Ah	<b>5703 130 000</b>	2
Ladegerät ALG 12 Volt BASIC M-CUBE	<b>5705 720 000</b>	1

### Lieferumfang Art.-Nr. 5701 101 002

Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
Akku Li-Ion 12 V M-CUBE 2 Ah	<b>5703 120 000</b>	2
Ladegerät ALG 12 Volt BASIC M-CUBE	<b>5705 720 000</b>	1

### Ergänzende Produkte

	Art.-Nr.
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°	<b>0624 000 600</b>
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft	<b>0641 206 015</b>
Spiralstufenbohrer HSS Performance blank	<b>0694 453 420</b>
Schutzbrille Cetus®X-treme	<b>0899 102 380</b>

<b>Ergänzende Produkte zu</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Art.-Nr.</b>
5701 101 000	Akku Li-Ion 12 V M-CUBE 2 Ah	<b>5703 120 000</b>
	Akku Li-Ion 12 V M-CUBE 3 Ah	<b>5703 130 000</b>
	Ladegerät ALG 12 Volt BASIC M-CUBE ALG 12/2 BASIC	<b>5705 720 000</b>
	Ladegerät ALG 12 Volt BASIC M-CUBE ALG 12/3 BASIC	<b>5705 730 000</b>