

## Abisoliermesser AM 280 PLUS



### Automatischer Klingenschutz – keine Schnittverletzungen mehr für den Anwender!

- Wechselbügelsystem Ø 4-70 mm zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel
- Sichtfenster am Wechselbügel zur optischen Kontrolle des Schnittverlaufs (Ø 4-28 mm)
- Schnittiefenregulierung Innenmesser: max. 3,5 mm
- Schnittiefenregulierung Hakenklinge: 4-stufig (2,8-4,6 mm)
- Titan-Nitrid beschichtete Klinsen – höhere Schnittgeschwindigkeit, höhere Standzeit
- Automatische Einstellung auf Rund- und Längsschnitt
- Titan-Nitrid beschichtetes Ersatzmesser im Gehäuse
- Made in Germany

Typbezeichnung	AM 280 PLUS
Kabeldurchmesser min./max.	4-35 mm
Länge x Breite x Höhe	167 x 32 x 38 mm
Werkstoff	Kunststoff/Metall
Farbe	Schwarz, Grau, Rot

### Art.-Nr. 0714 41 110

VE: 1

**PET Kunststoffverpackung mit Eurolochung aus recyceltem Kunststoff (PET Flaschen)**



BMK J-Y(ST)Y  
Brandmelde-  
kabel

J-Y(ST)Y Fern-  
meldeleitung

NHXH E90  
Funktionser-  
haltkabel



H07RN-F  
Gummi-  
schlauchlei-  
tung



NAYY-J Starkstromkabel    NYY-J Erdkabel

### Details/Anwendung

Zum Abmanteln von NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 ab Ø 13 mm

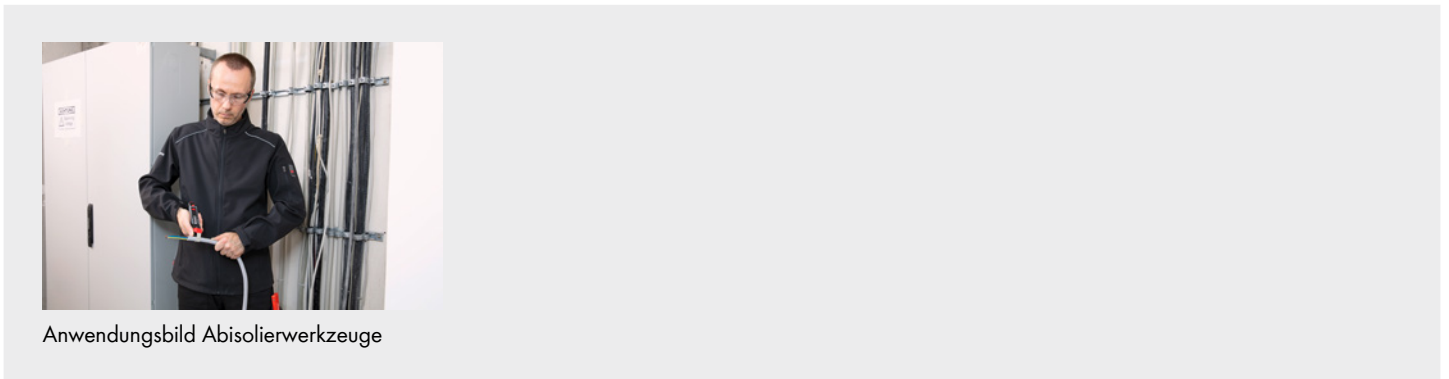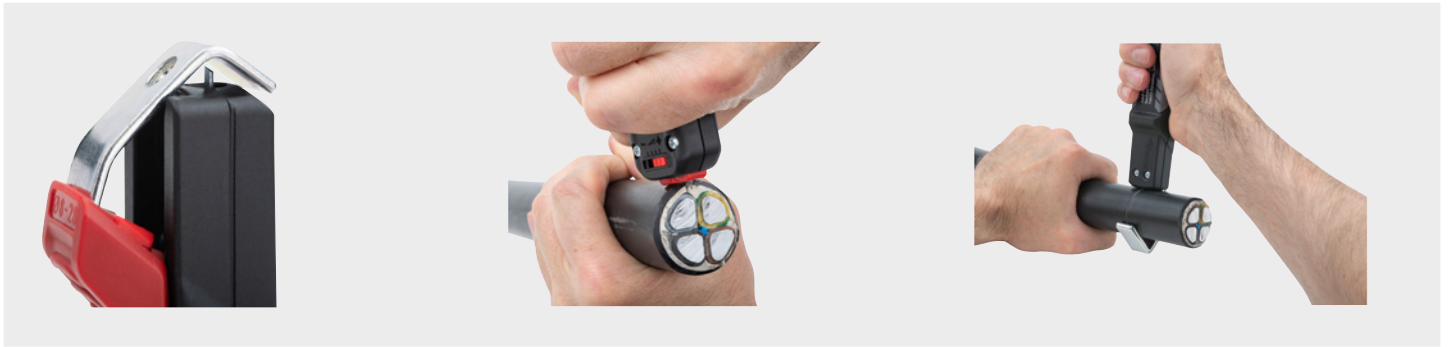

### Hinweis

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.

Lieferumfang Art.-Nr. 0714 41 110		
Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
Ersatzmesser für Abisoliermesser AM 280, AM 280 PLUS und AM 281	<b>0714 41 010</b>	1
Wechselbügel für Abisoliermesser AM 280 PLUS		1
Wechselbügel für Abisoliermesser AM 280 PLUS		1

Ersatzteile	Art.-Nr.
Ersatzmesser für Abisoliermesser AM 280, AM 280 PLUS und AM 281	<b>0714 41 010</b>