

BESCHLÄGE UND SCHLISSLÖSUNGEN

Stilvoll. Sicher. Smart.



**ÜBER 125.000
PRODUKTE IM**

ONLINE-SHOP
www.wuerth.de



1945 - 2020

75 JAHRE WÜRTH



DER SMARTE WEG ZUR INDIVIDUELLEN TÜRLÖSUNG

Passend. Für jede Anforderung.

Innen- und Außentüren sollen heute über die funktionalen Ansprüche hinaus mehr denn je ästhetischen und haptischen Ansprüchen gerecht werden. Türen öffnen genau die Welt, die Sie sich für Ihr Zuhause wünschen. Ob edel und elegant, modern, puristisch oder zeitlos klassisch – Türen und die dazu gehörigen Griffe und Beschläge haben sich zum Blickfang in der Wohnung gemausert und dies in Kombination mit modernster Technologie. Türen sind durch und durch smart – mit dem Ziel, sich Ihrem Stil und Ihren individuellen Bedürfnissen bestmöglich anzupassen.

Treten Sie ein: Die folgenden Seiten geben Ihnen einen kleinen Einblick in die Welt unserer Beschläge! Von Türdrückern, Türbändern und Profilzylindern bis hin zur appgesteuerten Haustür via Handy.




TÜRDRÜCKER

4 - 5



TÜRBÄNDER

6 - 7

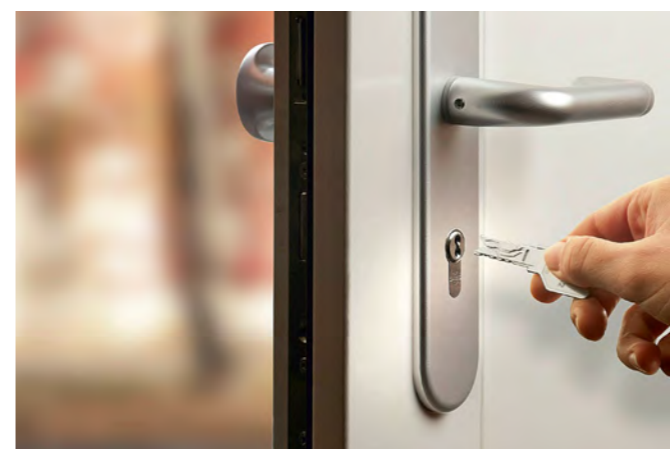

PROFILZYLINDER

8 - 9



SMARTE LÖSUNGEN

10 - 13



TÜRDRÜCKER – DAS ENTSCHEIDENDE ELEMENT

Für jeden Stil der passende Drücker

Türdrücker prägen die Optik eines Raumes entscheidend mit. Sie unterscheiden sich in Material, Farbgebung und Form, aber auch in Bezug auf ihr Sicherheitslevel. Die vielseitige Auswahl an Modellen ermöglicht es Ihnen, Ihre Türen ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack aufzuwerten. Von der klassischen Form bis zum exklusiven Design-Produkt – wir bieten ein vielfältiges Sortiment für unterschiedliche Ansprüche und Geschmäcker. Was alle Produkte eint, ist der bewährt hohe Qualitätsstandard aus dem Hause Würth. Lassen Sie sich inspirieren: In unserem Würth Online-Shop finden Sie garantiert den passenden Türdrücker für Ihre individuelle Einrichtung.

Türdrücker A 105

Edelstahl-Beschlag für den Privatbereich, welcher einfach zu montieren ist und höhere Anforderungen erfüllt als EN 1906, Klasse 3 fordert

Art.-Nr. 0688 151 ...
VE/St. 1



Türdrücker A 55

Hochwertiger Edelstahl-Beschlag mit kantiger Aufschraubrosette

Art.-Nr. 0687 150 ...
VE/St. 1



Türdrücker ZD Nuevo Rosettengarnitur

Aus Zinkdruckguss

Art.-Nr. 0687 171 ...
VE/St. 1



Türdrücker ZD 21 Rosettengarnitur

Drücker und Grundrosette sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt, die Befestigung erfolgt durchgehend mit metrischen Schrauben

Art.-Nr. 0687 170 ...
VE/St. 1



Glastür-Set Premium Form A

Das geräuschgedämpfte Set inkl. Türdrücker A 405, für ein-/und zweiflüglige Glastüren/ Gangflügel

Art.-Nr. 0688 680 3..
VE/St. 1



Weitere Produkte finden Sie im
Online-Shop unter www.wuerth.de



TÜRBÄNDER – UNSCHEINBARE ALLESKÖNNER

Klein, aber essentiell

Türbänder sind im wahrsten Sinne der Dreh- und Angelpunkt einer jeden Tür. Sie verbinden die Tür mit der Zarge oder dem Blendrahmen und ermöglichen ihre Drehbewegung, so dass sie störungsfrei geöffnet oder geschlossen werden kann. Die Türbänder müssen auf das jeweilige Material und die Funktionalität der Tür genau abgestimmt sein. Neben den rein funktionalen Anforderungen an Türbänder, wie z. B. dem geräuschlosen Lauf, sollten sich die Bänder natürlich auch optisch nahtlos in den Einrichtungsstil einfügen.

Im Onlinesortiment von Würth finden Sie für jede Art von Tür und den damit verbundenen Ansprüchen ein breites Angebot an Bändern: Von Einbohrbändern oder Einfräsbändern, über Pendeltür- bis hin zu Ladenbändern. Einteilig, zweiteilig, dreiteilig oder auch verdeckt liegend für stumpfeinschlagende Türen. Sie finden für jeden Zweck und jede Türform das richtige Türband.

Türband Spirit 240 3-D Design

Schmales und verdeckt liegendes Band

Art.-Nr. 0687 383 1..
VE/St. 2



Türband VLB 40 3-D

Verdeckt liegendes Türband für stumpfe Türen

Art.-Nr. 0687 380 044
VE/St. 2



Bremsband-Set für Holzzargen

Das Türblatt bleibt in jeder gewünschten Position stehen

Art.-Nr. 0686 310 200
VE/St. 2



Türband Spirit 340 3-D Design

Verdeckt liegendes Band mit Höhenverstellung über Exzenter

Art.-Nr. 0687 383 1..
VE/St. 2



Türband VLB 40 3 D Design

Verdeckt liegendes Türband für stumpfe Türen, bei welchem man die Befestigung der Bänder nicht sieht

Art.-Nr. 0687 382 044
VE/St. 2



Bremsband-Set für Metallzargen

Das Türblatt bleibt in jeder gewünschten Position stehen

Art.-Nr. 0686 310 201
VE/St. 2



Türband VLB Haustür 3D FD

Verdeckt liegendes Türband für überfälzte Türen mit integrierter Nut für die Falzdichtung

Art.-Nr. 0687 382 30.
VE/St. 1



Türband VLB 60 3 D Design

Verdeckt liegendes Türband für stumpfe Türen, bei welchem man die Befestigung der Bänder nicht sieht

Art.-Nr. 0687 382 062
VE/St. 2



Bremsband-Set für die Renovierung

Das Türblatt bleibt in jeder gewünschten Position stehen

Art.-Nr. 0686 310 236
VE/St. 2





PROFILZYLINDER – SICHERHEIT UND SCHLISSKOMFORT

Mit Sicherheit die richtige Wahl

Sichere und zuverlässige Türen sind in jedem Bereich von zentraler Wichtigkeit. Da aber nicht jede Tür die gleichen Funktionen erfüllen muss, sind unterschiedliche Profilzylinder verfügbar.

Sogenannte Profil-Doppelzylinder können beidseitig verschlossen werden. Besonders praktisch sind diese Schließzylinder, wenn sie mit einer Not- und Gefahrenfunktion ausgestattet sind. Dann kann das Schloss von beiden Seiten geöffnet werden, auch wenn innen bereits ein Schlüssel steckt. Analog dazu sind Profil-Halbzylinder nur einseitig verschließbar, und finden beispielsweise bei Garagentoren ihren Einsatz. Kurzzylinder eignen sich besonders für dünne Türblätter. Knäufzylinder ermöglichen das Verschließen ohne Schlüssel von einer Seite. Alle Bauarten verfügen über einen integrierten Anbohrschutz.

Wählen Sie aus verschiedenen Systemen und planen Sie klare Zugangsberechtigungen. Auch nachträgliche Erweiterungen im Schließanlagenbereich sind möglich. In unserem Würth Online-Shop finden Sie die individuell passende Lösung. Hier finden Sie auch weiteres praktisches Zubehör rund um Zylinder und Schließanlagen.

Profil-Doppelzylinder W6X

Wendeschlüssel im 6-Stift-System für alle gängigen Innen- und Außentüren

Art.-Nr. 0687 68. ...
VE/St. 1



Profil-Halbzylinder W6X

Wendeschlüssel für Türen, welche nur einseitig verschlossen werden

Art.-Nr. 0687 68. ...
VE/St. 1



Profilzylinder ECO 2

Basic-Zylinder im 5-Stift-System

Art.-Nr. 0687 620 ...
VE/St. 1



Profil-Kurzzylinder NP

Im 6-Stift-System

Art.-Nr. 0687 67. ...
VE/St. 1





SMARTE LÖSUNGEN – FÜR HAUS- UND NEBENEINGANGSTÜREN

Einfaches Öffnen und Verriegeln per Knopfdruck

Das HomeTec System eröffnet neue Horizonte hinsichtlich Modernität, Sicherheit und Komfort. Mit dem innovativen Türschlossantrieb lassen sich Eingangs-, Nebeneingangs- und Terrassentüren ohne Schlüssel öffnen. Das kann in vielen Situationen nicht nur praktisch, sondern auch von entscheidendem Vorteil sein. Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit der lästigen Suche nach dem Schlüssel.

Und das Beste: Das System lässt sich, ohne den Einbau eines Spezialzylinders an der Haus- oder Nebeneingangstür, mühelos in das bestehende Schließsystem integrieren. Voraussetzung ist, dass es sich bei Ihrem Türzylinder um einen Zylinder mit Not- und Gefahren-Funktion handelt. Öffnen und Verriegeln erfolgt per Fernbedienung, Tastatur oder via App per Smartphone. Über die Bluetooth-WLAN-Bridge ermöglicht Ihnen zudem einen Online-Zugriff von unterwegs.

Bluetooth-Türschlossantrieb

Wird einfach von innen auf den Schließzylinder aufgesetzt, geklemmt und befestigt

weiß **Art.-Nr. 0688 580 011**
silber **Art.-Nr. 0688 580 010**
VE/St. 1



Bluetooth-Tastatur

Wird an der Hauswand montiert zum Öffnen und Verriegeln per Code-Eingabe, selbst wenn kein Smartphone zur Hand ist

weiß **Art.-Nr. 0688 580 251**
silber **Art.-Nr. 0688 580 250**
VE/St. 1



Bluetooth-Fernbedienung

Per Knopfdruck Öffnen und Verriegeln

Art.-Nr. 0688 580 310
VE/St. 1



Bluetooth-Fingerscanner

Wird an der Hauswand montiert zum Öffnen und Verriegeln per Fingerabdruck

Art.-Nr. 0688 580 351
VE/St. 1



Bluetooth-WLAN-Bridge

Verbindet HomeTec Pro mit dem Heimnetz und ermöglicht einen Online-Zugriff von unterwegs

Art.-Nr. 0688 580 371
VE/St. 1



HOMETEC PRO – FÜR TERRASSENTÜREN

Nutzerfreundlich und sicher

Mit HomeTec Pro wird jede Terrassentür zum echten Ein- und Ausgang. Per Fernbedienung oder Funk-Tastatur können Sie die Terrassentür nach dem Verlassen zuverlässig hinter sich abschließen, oder beim Zurückkehren wieder öffnen. Die mechanische Schließfunktion über den Griff bleibt dabei erhalten.



Funk-Fensterantrieb

Einfach und schnell montierbar

weiß **Art.-Nr. 0688 580 101**
silber **Art.-Nr. 0688 580 100**
VE/St. 1



Funk-Tastatur

Wird an der Hauswand montiert zum Öffnen und Verriegeln per Code Eingabe

weiß **Art.-Nr. 0688 580 201**
silber **Art.-Nr. 0688 580 200**
VE/St. 1



Funk-Fernbedienung

Leichtes Öffnen und Schließen per Knopfdruck

Art.-Nr. 0688 580 300
VE/St. 1



DAS W-LAN TÜRSCHLOSS – DAS SMARTPHONE WIRD ZUM HAUSTÜRSCHLÜSSEL

So einfach wird Ihre Haustür smart und sicher:



Öffnen und Verriegeln per Knopfdruck: Mit der HomeTec Pro App öffnen und verriegeln Sie Ihre Haustür via Smartphone. In der App können darüber hinaus weitere individuelle Zutrittsberechtigungen verwaltet werden.



Vergeben Sie ganz einfach virtuelle Schlüssel an Familienmitglieder oder Angestellte. Diese können dauerhaft vergeben, aber auch zeitlich begrenzt und bei Bedarf jederzeit per Klick wieder entzogen werden.



Darüber hinaus können Sie definierte Zeiten festlegen, an denen bestimmte Personen Zugang haben. (z. B. der Handwerker: Dienstag von 08.00 – 14.00 Uhr). Oder definieren Sie in der App eine feste Uhrzeit, zu der die Haustür automatisch verriegelt wird.



Ist das Smartphone einmal nicht griffbereit, öffnen Sie Ihre Tür auch ganz bequem mit der Tastatur, der Fernbedienung oder einfach per Fingerabdruck.



BESCHLÄGE UND SCHLISSLÖSUNGEN

Adolf Würth GmbH & Co. KG
74650 Künzelsau
T +49 7940 15-0
F +49 7940 15-1000
info@wuerth.com
www.wuerth.de

© Adolf Würth GmbH & Co. KG
Printed in Germany
Alle Rechte vorbehalten
Verantwortlich für den Inhalt:
Uwe Kappes/MCPH, Lisa Schmitt/MCDH
Redaktion: Anja Kircher/MCMD

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung.
OSBRO040946 – MCPH – MCMD – HP – KD – 3' – 02/21

Wir behalten uns das Recht vor, Produktveränderungen, die aus unserer Sicht einer Qualitätsverbesserung dienen, auch ohne Vorankündigung oder Mitteilung jederzeit durchzuführen. Abbildungen können Beispielabbildungen sein, die im Erscheinungsbild von der gelieferten Ware abweichen können. Irrtümer behalten wir uns vor, für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

