

Schalölsprühgerät

Mit korrosionsbeständigem, polyesterbeschichtetem Stahl-Behälter.

Große Reichweite

Flexibler Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung

Angenehmes Arbeiten

Das Messing-Spritzrohr ist um 360° drehbar und ermöglicht durch das Verstellen der Ausrichtung ein angenehmes und ermüdungsfreies Arbeiten.

Optimale Verteilung

Die Präzisions-Flachstrahldüse mit Feindüse verteilt das Schalöl gleichmäßig und sparsam.

Schnell und bequem befüllbar

Die große Einfüllöffnung ermöglicht eine schnelle Befüllung des Geräts.

Schmutzfrei

Durch die Trichterabdeckung dringt kein Schmutz in den Behälter ein.

Sicher verstaubar

Durch den Spritz- und Verlängerungsrohrhalter können die Rohre sicher verstaut werden.


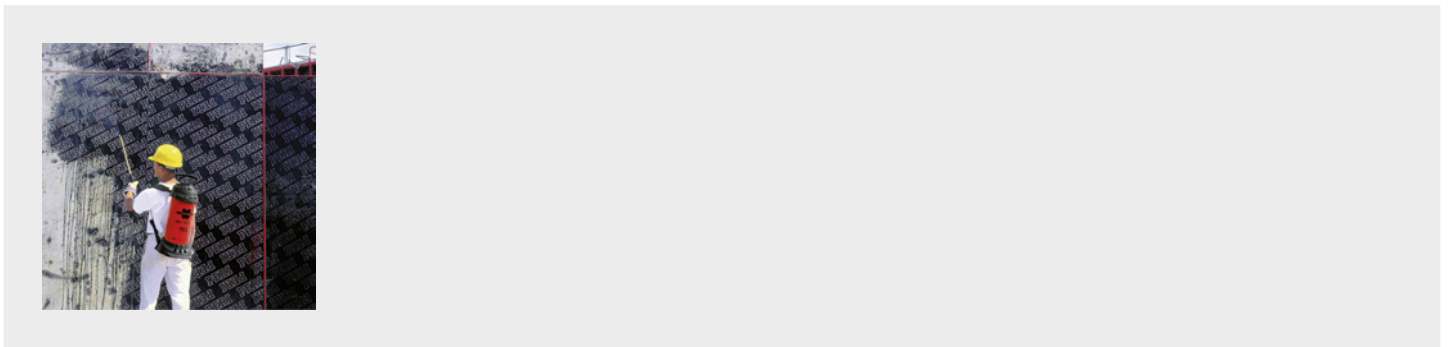


Abbildung ähnlich

Betriebsdruck	6 bar
Durchflussleistung Bedingung	bei 2 bar
Durchflussleistung	0,64 l/min
Betriebstemperatur max.	40 °C
Rückstoßkraft	5 N
Werkstoff	Stahl
Schlauchlänge	2,5 m

Füllmenge flüssig	Behälterinhalt	Höhe x Breite	Produktgewicht (per Stück)	Art.-Nr.	VE
6 l	9 l	495 x 255 mm	4352 g	0651 150 209	1
10 l	13 l	650 x 255 mm	5138 g	0651 150 207	1

Details/Anwendung

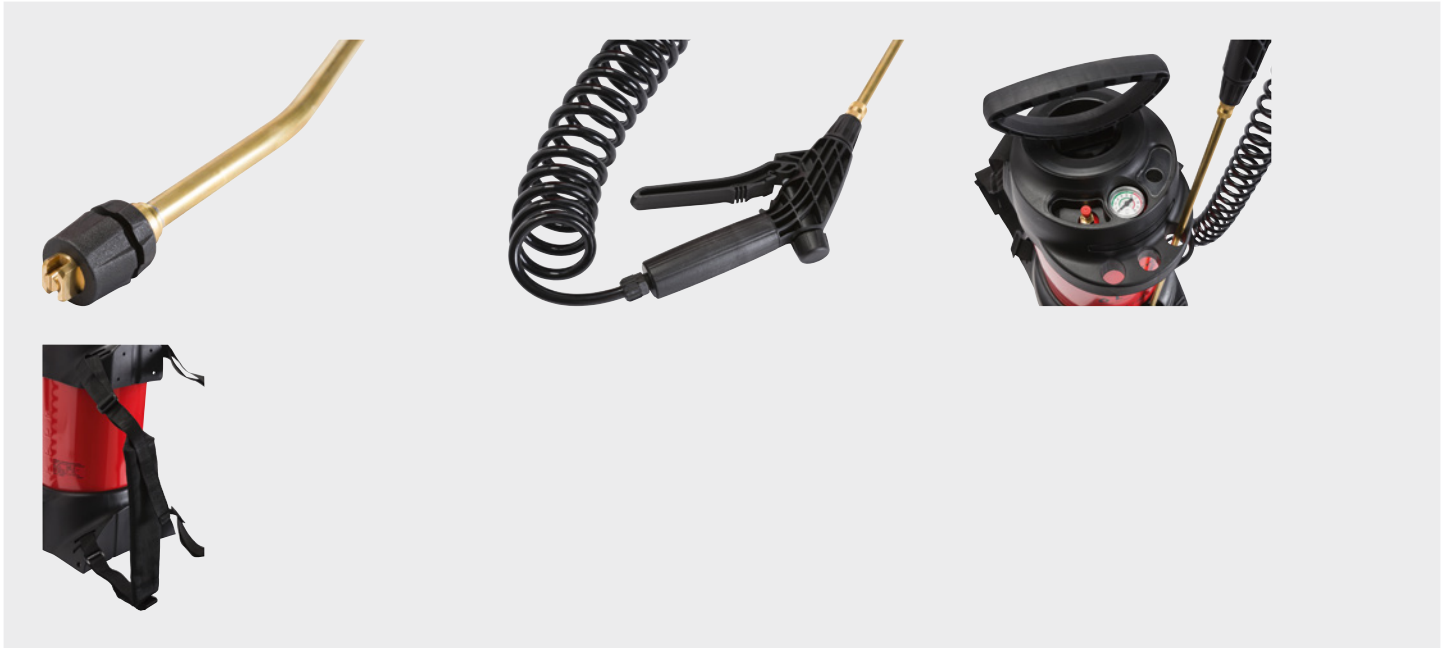

Lieferumfang Art.-Nr. 0651 150 207

Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
Pumpe	0708 651 938	1
Schlauch	0708 651 942	1
Trageriemen	0708 651 943	1
Spritzrohr mit Düse	0993 893 032	1

Lieferumfang Art.-Nr. 0651 150 209

Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
Pumpe	0708 651 938	1
Schlauch	0708 651 942	1
Trageriemen	0708 651 944	1
Spritzrohr mit Düse	0993 893 032	1

Ersatzteile für	Bezeichnung	Art.-Nr.
0651 150 209	Spritzrohr mit Düse	0993 893 032