


ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS 18 POWER M-CUBE®

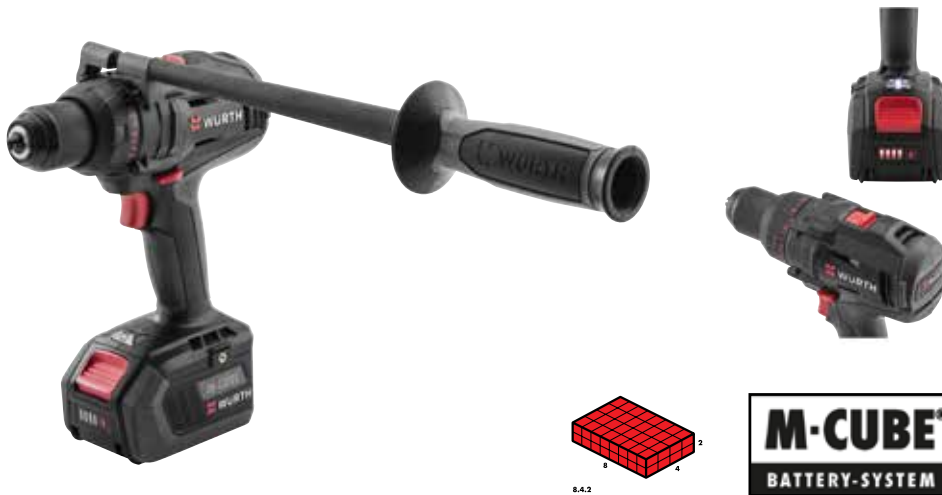

Πολύ δυνατό και πρακτικό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας, ειδικά για τη σκληρή χρήση στην οικοδομή, με ροπή 140 Nm, εξελίχθηκε από τη Würth σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τεχνιτών.

Στιβαρή κατασκευή

Για σκληρή χρήση στην οικοδομή. Όλα τα εξαρτήματα αντέχουν ακόμα και σε πτώση από το συνηθισμένο ύψος εργασίας.

Διαρκής επιτήρηση του μοτέρ

Η ηλεκτρονική λειτουργία προστασίας απενεργοποιεί έγκαιρα το μοτέρ σε περίπτωση μπλοκαρίσματος, υπερφόρτωσης ή υπερθέρμανσης.

Μεγάλη διάρκεια ζωής του κινητήρα

Αποδοτικός ηλεκτροκινητήρας χωρίς ψήκτρες, με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης, με μεγάλα αποθέματα ισχύος. Η καμπύλη στροφών λειτουργίας διατηρείται σταθερή, ακόμα και υπό φορτίο.

Μέγιστη διάρκεια χρήσης και ελάχιστες φθορές

- Μεταλλικό τσοκ 13 mm της Röhm με συγκολλημένες σιαγόνες από σκληρό μέταλλο.
- Ηλεκτρονικός διακόπτης σήματος.

Καλός φωτισμός της περιοχής εργασίας

Λυχνία LED στη βάση της μπαταρίας.


2 χρόνια εγγύηση για ελαττώματα κατασκευής και υλικού

Εξαιρούνται οι ζημιές που οφείλονται σε λανθασμένη χρήση, υπερβολική καταπόνηση ή μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας.

Ονομαστική τάση	18 V/DC
Ελάχιστες/μέγιστες στροφές λειτουργίας άνευ φορτίου στην 1η/2η ταχύτητα	0-550 / 0-2.000 σ.α.λ.
Μέγιστη ροπή για μαλακή/σκληρή βίδα	140 / 60 Nm
Ελάχιστο/μέγιστο άνοιγμα τσοκ	1,5-13 mm
Βάρος εργαλείου με μπαταρία	2,2 kg


Πλαίσιο παράδοσης	Κωδ. αρ.	Ποσότητα
Με 2 μπαταρίες 4 Ah, χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό	5701 404 004	1
Με 2 μπαταρίες 5 Ah, χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό	5701 404 005	1
Χωρίς μπαταρίες, χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό	5701 404 000	1

Πλαίσιο παράδοσης κωδ. αρ.	Περιγραφή	Κωδ. αρ.	Ποσότητα
5701 404 004	Μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V M-CUBE Basic 4 Ah	5704 180 000	2
	Φορτιστής ALG 18/6 Fast	5705 180 000	1
	Θήκη βαλίσκας για ABS 18 POWER/COMBI (8.4.2)	5801 842 404	1
	Βαλίτσα συστήματος 8.4.2	5581 011 000	1
5701 404 005	Μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V M-CUBE Basic 5 Ah	5703 450 000	2
	Φορτιστής ALG 18/6 Fast	5705 860 000	1
	Θήκη βαλίσκας για ABS 18 POWER/COMBI (8.4.2)	5801 842 404	1
	Βαλίτσα συστήματος 8.4.2	5581 011 000	1

 


Ηλεκτρονική λειτουργία προστασίας μοτέρ

 Η διαρκής επιτήρηση του μοτέρ αυξάνει τη διάρκεια ζωής, καθώς ο κινητήρας απενεργοποιείται έγκαιρα σε περίπτωση μπλοκαρίσματος, υπερφόρτωσης ή υπερθέρμανσης.



Τσοκ

 Τσοκ 13 mm εξ' ολοκλήρου από μέταλλο, με σιαγόνες από σκληρομέταλλο για άριστη συγκράτηση του εργαλείου.



Μοτέρ χωρίς ψήκτρες

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του ηλεκτροκινητήρα, ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης, καθώς δεν απαιτείται αντικατάσταση των ψηκτρών. Πιο αποδοτικό και πιο ισχυρό μοτέρ παρά το μικρότερο μέγεθος κατασκευής.



Δυνατότητα ρύθμισης σε 20 σκάλες

Αποδοτική εργασία με μεγάλη ακρίβεια, χάρη στην ιδανική ρύθμιση της ροπής και την άριστη δύναμη.