


PORTA PLAQUITAS PARA TORNEADO AXXX SCLC

Porta plaquitas para torneado interior tipo Axxx SCLC.




Características:

- S: sistema de bloqueo tipo S (tornillo)
- C: Adecuado para inserto tipo C, rombo de 80 °
- L: Inclinación de la cabeza de la herramienta igual a 95 °
- C: Adecuado para plaquita positiva (inclinación del filo de corte de 7°)

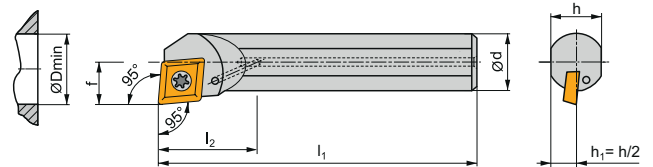

descripción ISO	dirección de corte	material	orificio para refrigeración	diámetro del útil [mm]	diámetro mínimo entrada	longitud l ₁ [mm]	dimensión plaquita ISO	plaquita	Art.
A08H SCLCL 06	izquierda	acero	si	8	11	100	06	CC...	0620 190 015
A08H SCLCR 06	derecha	acero	si	8	11	100	06	CC...	0620 190 016
A10H SCLCL 06	izquierda	acero	si	10	13	100	06	CC...	0620 190 017
A10H SCLCR 06	derecha	acero	si	10	13	100	06	CC...	0620 190 018
A12K SCLCL 06	izquierda	acero	si	12	16	125	06	CC...	0620 190 023
A12K SCLCR 06	derecha	acero	si	12	16	125	06	CC...	0620 190 024
A16M SCLCL 09	izquierda	acero	si	16	20	150	09	CC...	0620 190 031
A16M SCLCR 09	derecha	acero	si	16	20	150	09	CC...	0620 190 032
A20Q SCLCL 09	izquierda	acero	si	20	25	180	09	CC...	0620 190 039
A20Q SCLCR 09	derecha	acero	si	20	25	180	09	CC...	0620 190 040

Recambios

Art.	descripción ISO	Par de apriete Nm	
0620 190 015	A08H SCLCL 06	0.9	5446 990 107
0620 190 016	A08H SCLCR 06	0.9	
0620 190 017	A10H SCLCL 06	0.9	
0620 190 018	A10H SCLCR 06	0.9	
0620 190 023	A12K SCLCL 06	0.9	
0620 190 024	A12K SCLCR 06	0.9	
0620 190 031	A16M SCLCL 09	3.0	5446 990 108
0620 190 032	A16M SCLCR 09	3.0	
0620 190 039	A20Q SCLCL 09	3.0	
0620 190 040	A20Q SCLCR 09	3.0	