


PORTA PLAQUITAS PARA TORNEADO **AXXX SDUC**

Porta plaquitas **interior** tipo **Axxx SDUC**.




Características:

- S: sistema de bloqueo tipo S (tornillo)
- D: Adecuado para inserto tipo D, rombo de 55 °
- U: Inclinación de la cabeza de la herramienta igual a 93 °
- C: Adecuado para plaquita positiva (inclinación del filo de corte de 7°)

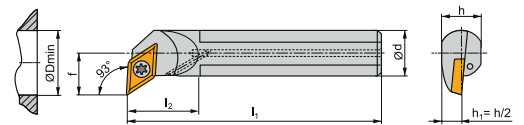

descripción ISO	dirección de corte	material	orificio para refrigeración	diámetro del útil [mm]	diámetro mínimo de entrada	longitud l ₁ [mm]	dimensión de la plaquita ISO	plaquita	Art.
A12K SDUCL 07	izquierda	acero	si	12	16	125	07	DC...	0620 190 025
A12K SDUCR 07	derecha	acero	si	12	16	125	07	DC...	0620 190 026
A16M SDUCL 07	izquierda	acero	si	16	20	150	07	DC...	0620 190 033
A16M SDUCR 07	derecha	acero	si	16	20	150	07	DC...	0620 190 034
A20Q SDUCL 11	izquierda	acero	si	20	25	180	11	DC...	0620 190 041
A20Q SDUCR 11	derecha	acero	si	20	25	180	11	DC...	0620 190 042

Recambios

Art.	descripción ISO	Par de apriete Nm	
0620 190 025	A12K SDUCL 07	0.9	5446 990 102
0620 190 026	A12K SDUCR 07	0.9	
0620 190 033	A16M SDUCL 07	3.0	
0620 190 034	A16M SDUCR 07	0.9	
0620 190 041	A20Q SDUCL 11	0.9	5446 990 108
0620 190 042	A20Q SDUCR 11	3.0	