



PORTA PLAQUITAS PARA TORNEADO SVJB

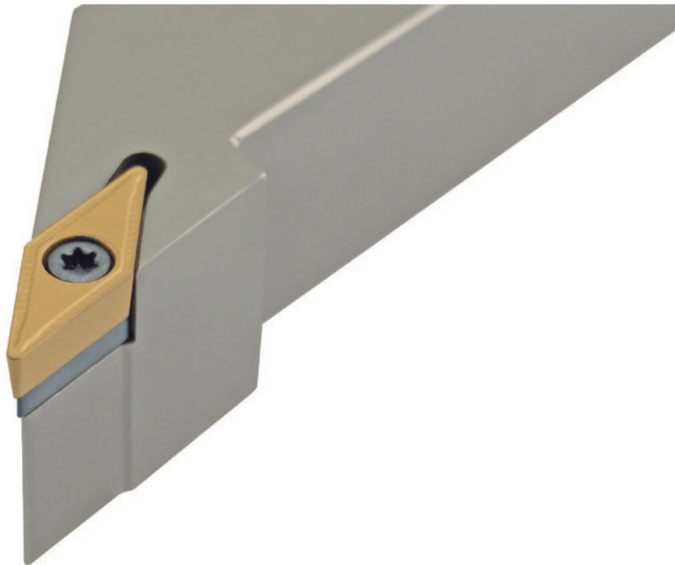

Porta plaquitas para torneado tipo SVJB


Características:

- S: Sistema de bloqueo tipo S (tornillo)
- V: Adecuado para inserto tipo V, rombo de 35 °
- J: Inclinación de la cabeza de la herramienta igual a 93 °
- B: Adecuado para plaquita positiva (inclinación del filo de corte de 5 °)

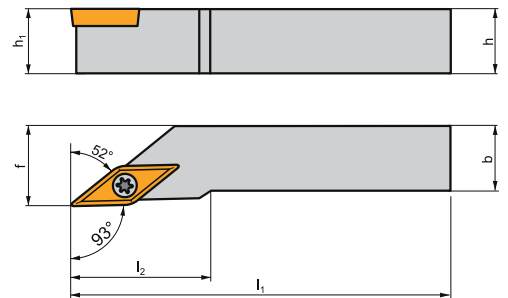

descripción ISO	dirección de corte	altura sección h [mm]	base sección b [mm]	longitud l ₁ [mm]	dimensión plaquita ISO	plaquita	Art.
SVJBL 1212 F11	izquierda	12	12	80	11	VB...	0620 180 063
SVJBL 1616 H11	izquierda	16	16	100	11	VB...	0620 180 064
SVJBR 1212 F11	derecha	12	12	80	11	VB...	0620 180 065
SVJBR 1616 H11	derecha	16	16	100	11	VB...	0620 180 066

Recambios

Art.	descripción ISO	Par de apriete Nm	
0620 180 063	SVJBL 1212 F11	0.9	 5446 990 102
0620 180 064	SVJBL 1616 H11	0.9	
0620 180 065	SVJBR 1212 F11	0.9	
0620 180 066	SVJBR 1616 H11	0.9	