



PORTA PLAQUITAS PARA TORNEADO SVVB/C

Porta plaquitas para torneado tipo SVVB/C

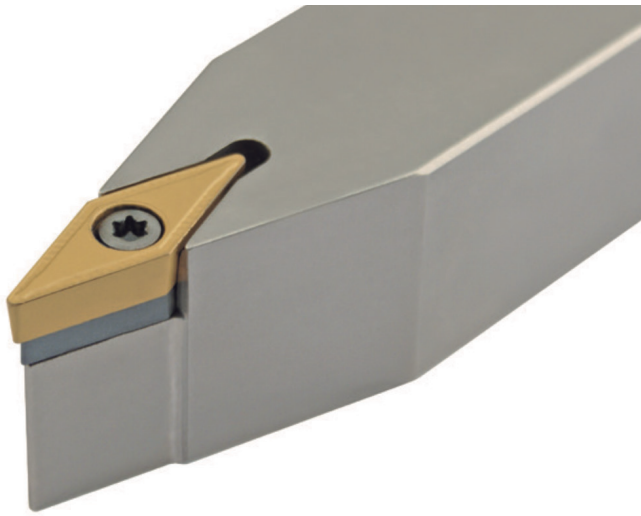

Características:

- S: sistema de bloqueo tipo S (tornillo)
- V: adecuado para inserto tipo V, rómbico de 35 °
- V: Inclinación de la cabeza de la herramienta igual a 72 ° 30 '
- B: Adecuado para plaquita positiva (inclinación del filo de corte de 5°)

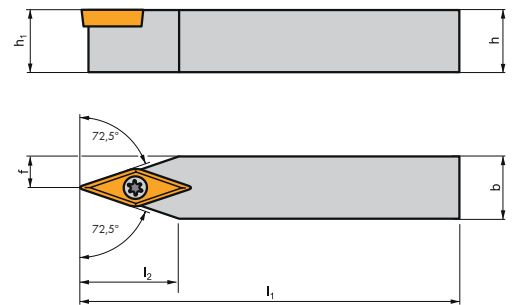

descripción ISO	dirección de corte	altura sección h [mm]	base sección b [mm]	longitud l ₁ [mm]	dimensión plaquita ISO	plaquita	Art.
SVVBN 1212 F11	neutro	12	12	80	11	VB...	0620 180 071
SVVBN 1616 H11	neutro	16	16	100	11	VB...	0620 180 072
SVVCN 2020 K16	neutro	20	20	125	16	VC...	0620 180 073

Recambios

Art.	descripción ISO	Par de apriete Nm			
0620 180 071	SVVBN 1212 F11	-	5446 990 102	-	-
0620 180 072	SVVBN 1616 H11	-		-	-
0620 180 073	SVVCN 2020 K16	3.0	5446 990 105	5446 990 119	5446 990 136