


PORTA PLAQUITAS PARA ROSCADO SIR

Porta plaquitas para roscado interno tipo SIR.



Características:

- S: sistema de bloqueo tipo S (tornillo)
- I: Rosca interna
- R: Soporte de inserto derecho
- adecuado para tipo de plaquita TN16, plaquita para roscar
- ángulo $\beta = 1,5^\circ$

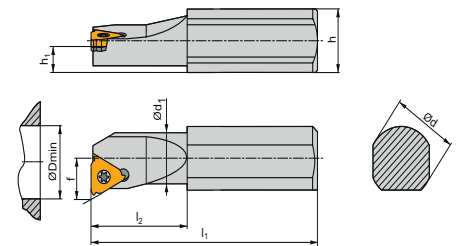

descripción ISO	dirección de corte	diámetro del útil d, [mm]	diámetro del útil d [mm]	altura de sección h [mm]	longitud l ₁ [mm]	dimensión plaquita ISO	diámetro min. de entrada D _{min} [mm]	plaquita	Art.
SIR 1620 N 16	derecha	16	20	18	160	16	20	TN16 ...	0620 190 049
SIR 0020 N 16	derecha	—	20	18	160	16	25	TN16 ...	0620 190 050
SIR 0025 N 16	derecha	—	25	23	160	16	32	TN16 ...	0620 190 051
SIR 0032 P 16	derecha	—	32	30	170	16	40	TN16 ...	0620 190 052

Recambios

Art.	descripción ISO	Par de apriete Nm			 R
0620 190 049	SIR 1620 N 16	2.0	5446 990 156	-	-
0620 190 050	SIR 0020 N 16	2.0	5446 990 157	5446 990 158	5446 990 159
0620 190 051	SIR 0025 N 16	2.0	5446 990 156		
0620 190 052	SIR 0032 P 16	2.0			