
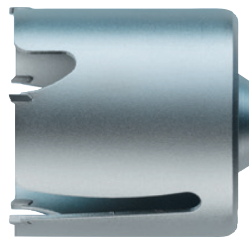


CORONA CILÍNDRICA

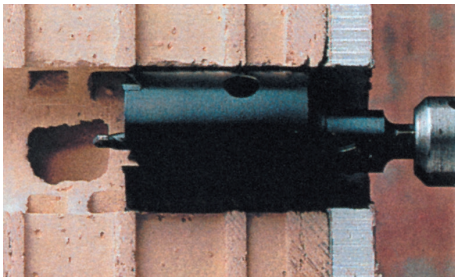


La alta calidad del metal endurecido incrementa notablemente la vida útil

- Gran exactitud de perforación gracias a la broca de centraje, incluso en materiales duros.
- Aplicación universal debido a la forma especial de su dentado.
- Perfecta sujeción de los dientes de acero endurecido debido a la amplia superficie de soldado.
- El material taladrado se retira fácilmente gracias a la estructura lisa de la corona.
- Optimización del cuerpo de corte: mejora del control de vibración debido a su geometría especial de los huecos. Excelente evacuación de la viruta gracias a los espacios anchos.
- Progresión rápida de taladro gracias a su aplicación universal en los diversos materiales y corte agresivo.
- Robusta, aplicación de alta seguridad y de larga duración.
- Materiales: baldosas, ladrillos, hormigón poroso, madera, aglomerado, escayola, pladur, y materiales blandos.
- Plástico, madera dura, plywood.

Ø corona mm	Nº dientes	Longitud mm	Campo de aplicación	Art. Nº	U/E
25	3	72	Tuberías de sanitarios y calefacción, planchas de trabajo	0632 400 025	1
30				0632 400 030	
35				0632 400 035	
40			0632 400 040		
45			0632 400 045		
50			0632 400 050		
55	5		Focos halógenos	0632 400 055	
60			Focos halógenos	0632 400 060	
63			Cajas de interruptor ø 63 mm	0632 400 063	
65			Cajas de conexión ø 65 mm	0632 400 065	
68			Cajas de conexión ø 68 mm	0632 400 068	
74			Cajas de derivación ø 70+74 mm	0632 400 074	
80	5	Cajas de distribución	0632 400 080		
85		Focos halógenos	0632 400 085		
105		Tuberías de desagüe	0632 400 105		

Importante: Utilizar la corona únicamente en rotación, ¡desconectar la percusión!

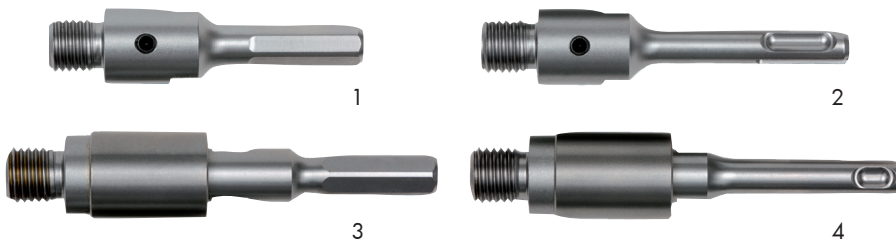


Nº	Longitud mm	Descripción	Art. Nº	U/E
1	78	Portacoronas Universal L: 78 mm SW 11	0632 401 015	1
1	220	Portacoronas Universal L: 220 mm SW 11	0632 401 016	
1	370	Portacoronas Universal L: 370 mm SW 11	0632 401 017	
2	150	Portacoronas Universal L: 150 mm PLUS*	0632 401 020	
2	220	Portacoronas Universal L: 220 mm PLUS*	0632 401 021	
2	370	Portacoronas Universal L: 370 mm PLUS*	0632 401 022	
3	118	Portacoronas anclaje rápido Hex. M16 L: 118 mm	0632 401 005	
4	118	Portacoronas anclaje rápido PLUS M16 L: 118	0632 401 010	

* Compatible con anclaje SDS-PLUS.



Ø broca mm	Longitud total mm	Art. Nº	U/E
8	120	0632 401 001	1

Corona para rebaje cajetín 68 mm

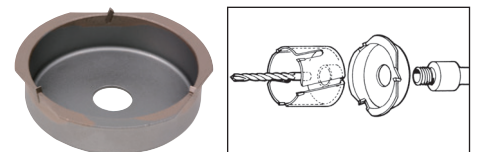

Art. Nº	U/E
0632 400 168	1

- Apropriada para corona de 68 mm.
- Medida exacta para cajetín para pladur (Familia 0975 67 ...).

Broca de centraje

- Con filo de metal endurecido, para aplicación universal.