


TACO NYLON® PARA BRIDA CUADRADO

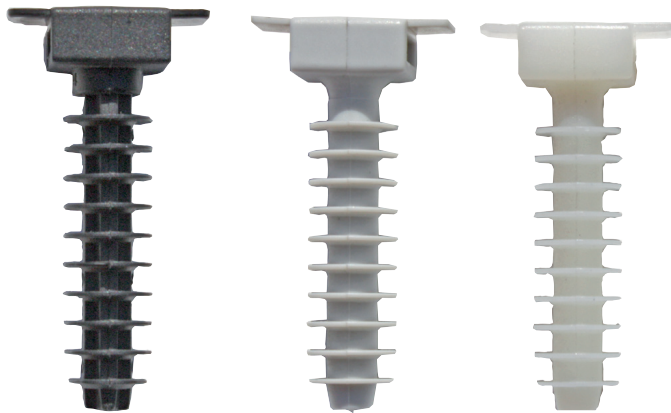

Versión con alas

Ø Taco mm	Ø Taladro mm	Long. Taco mm	Long. total mm	Color	Art. Nº	U/E
7,8	6	31	37	Negro	0593 506 37	500
				Gris	0502 110 6	
9,8	8	37	43	Negro	0593 508 43	
				Gris	0502 110 7	
				Natural	0502 110 9	



Versión sin alas

Ø Taco mm	Ø Taladro mm	Long. Taco mm	Long. total mm	Color	Art. Nº	U/E
9,8	8	37	43	Negro	0593 508 44	500

- Para su montaje, taladrar la base de fijación con broca del diámetro indicado e introducir el taco golpeándolo con un martillo.
- Admite bridas de hasta 9,5mm de ancho.

Datos técnicos

- Material: poliamida 6.6 /Nylon®
- **Libre de halógenos.**
- Temperatura de trabajo: -40°C a +85°C.
- Punto de fusión: +256°C.
- Índice límite oxígeno (LOI): 27%.
- Grado de inflamabilidad: UL 94 clase V2.
- Resistencia dieléctrica: 50.000 V/mm.
- Absorción de humedad: 2,5% (50% humedad relativa).
- Color natural y gris (RAL 7035): destinados para uso interior.
- Color negro: resistentes a rayos ultravioleta e inclemencias meteorológicas. Debido a las partículas de carbón que contiene, se reduce el efecto de la radiación ultravioleta.