


## ARO ALUM. BASCULANTE CUADRADO / REDONDO

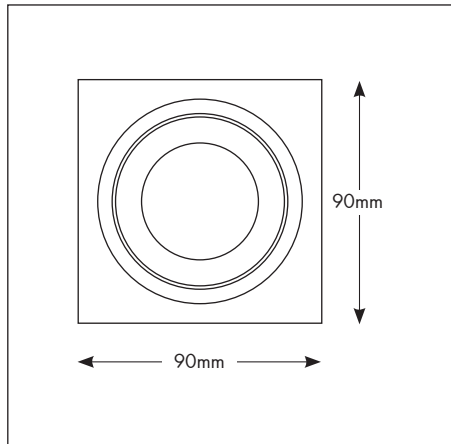

### Características


- Material: Aluminio
- Incluye portalámparas GU5.3 para lámparas de 12 VCC.
- Sistema de fijación mediante pinzas de sujeción.
- Índice de protección: IP20.
- Uso interior.
- Acabado: Aluminio natural cepillado.

### Ventajas

- Orificio de empotramiento redondo (aro cuadrado).
- Orientable 358°.
- Basculante 30°.
- Tres pinzas de sujeción para una mejor sujeción en techo (aro cuadrado).
- El aluminio garantiza una gran resistencia a la corrosión.

Acabado	Ø Corte mm	Art. Nº	U/E
Aluminio cepillado	75 mm	<b>0976 950 757</b>	1

\* Lámpara no incluida.

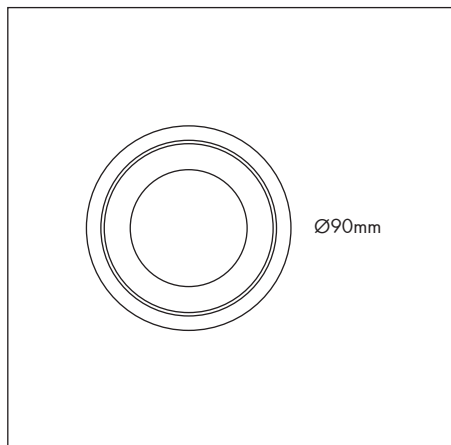

### Aplicación basculación



Acabado	Ø Corte mm	Art. Nº	U/E
Aluminio cepillado	75 mm	<b>0976 950 758</b>	1

\* Lámpara no incluida.

