

## ADAPTADORES PARA PUNTAS DE 1/4"

Cierre rápido	Pulgadas	L mm	Accionamiento	Versión	Art. N°
	1/4"	77	1/4"	Imantado magnético	<b>0614 176 708</b>
		51		-	<b>0614 176 711</b>
		81	Compatible con SDS - Plus	Imantado	<b>0614 176 701</b>

Universal	Pulgadas	L mm	Accionamiento	Versión	Art. N°
	1/4"	75	1/4"	Imantado magnético	<b>0614 176 702</b>
		74			<b>0614 176 672</b>
		45	5/16"	Anillo de retención	<b>0614 176 752</b>

## ADAPTADOR PARA PUNTAS 1/4" IMANTADO



**Innovador portapuntas con función de cambio rápido con una sola mano**


**Muy rápido y fácil cambio de puntas.**

Con la función de cambio rápido con una sola mano la punta es expulsada hacia el frente cuando se presiona el botón.


**Ideal para acceder a lugares profundos y difíciles**

Diseño muy delgado.  
(Ø máx: 10,5 mm)


**Para puntas con acople hexagonal según DIN 3126**

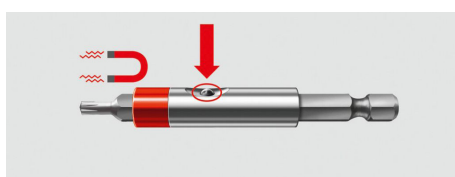


Para cambiar la punta, simplemente pulsar el botón del adaptador.

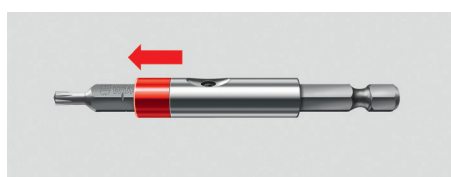

El botón libera hacia adelante el pistón magnético que sostiene la punta permitiendo extraerla fácilmente. Entonces podremos poner otra punta y asegurarla simplemente empujando con ella el pistón hacia adentro.

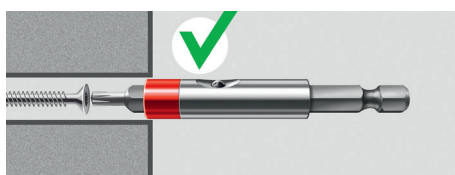

Cuerpo muy delgado, diámetro max: 10,5

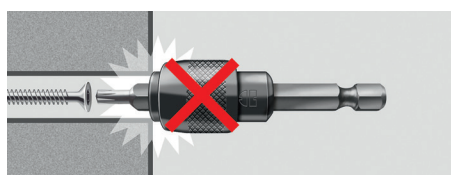

	Longitud total mm	Ø cuerpo	Longitud zona cilíndrica mm	Art. N°	U/E
1/4"	66	Máx. 10,5	40	<b>0614 176 638</b>	1