


## ALICATES UNIVERSALES VDE

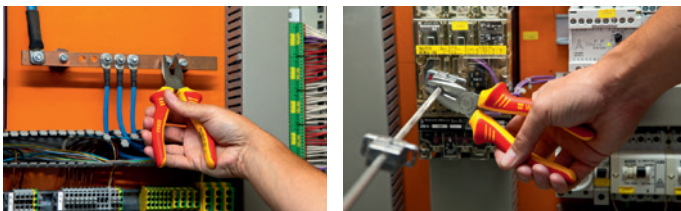

### Para agarrar, sujetar y cortar alambres y cables duros y blandos

- Norma: DIN ISO 5746, IEC 60900, EN 60900.
- Aprobados para realizar tareas bajo tensión hasta 1.000 V (AC), 1500 V (DC).
- Herramienta de acero de alta calidad que garantiza una larga vida útil y una gran precisión al agarrar y cortar distintos elementos.
- Cuchilla extra-larga para poder cortar alambres y cables más gruesos.
- Mango ergonómico y antideslizante con los cuellos algo más anchos para evitar contactar con zonas conductoras.


Cuchilla del corte lateral: endurecido por inducción.  
Superficie de sujeción: idóneo para sujetar materiales redondos.

Acabado: cromado

Articulación: integrada

L mm	L (")	∅ mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm	Art. Nº	U/E
160	6 1/2	3,1	2,0	10,0	16 mm <sup>2</sup>	0714 01 574	1
180	7 1/4	3,4	2,2	12,0		0714 01 575	
200	8	3,8	3,5	13,0		0714 01 576	

## ALICATES DE CORTE LATERAL VDE

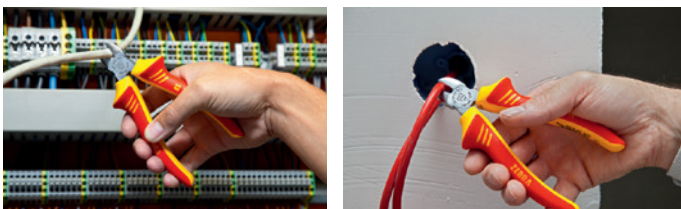

### Para cortar alambres y cables duros y blandos incluso en zonas de difícil acceso

- Norma: DIN ISO 5749, IEC 60900, EN 60900.
- Aprobados para realizar tareas bajo tensión hasta 1.000 V (AC), 1500 V (DC).
- Corte limpio y de precisión con el mínimo esfuerzo.
- Herramienta de acero de alta calidad que garantiza una larga vida útil incluso en condiciones duras de uso.
- Mango ergonómico y antideslizante con los cuellos algo más anchos para evitar contactar con zonas conductoras.

L mm	L (")	∅ mm	∅ mm	∅ mm	Art. Nº	U/E
140	5 1/2	4,0	2,5	2,0	0714 01 571	1
160	6 1/4		2,8	2,2	0714 01 572	