

## REMACHADORA A BATERÍA



**Para remaches desde  
Ø 2,4 a 5,0 mm.  
Equipo completo en maletín  
resistente SYSKO 8.4.2**

**ANG 14  
Art. N° 0700 915 6**

Contenido	Art. N°	U/E
Remachadora de batería ANG 14	<b>0700 915 x</b>	1
Batería G 14, 14,4 V, 2.0 Ah Li-Ion	<b>0700 915 20</b>	
Cargador LG 14 (sólo para Litio)	<b>0700 915 220</b>	
Mordazas de recambio	<b>0949 20 10</b>	3
Boquilla 3,0 / 3,2 Alu, Cobre, Acero, Acero Inox / 4,0 Alu, Cobre	<b>0949 20 3</b>	1
Boquilla 4,0 Acero	<b>0949 20 4</b>	
Boquilla 4,0 Acero Inox / 4,8 / 5,0 Alu, Cobre	<b>0949 20 5</b>	
Boquilla 4,8 / 5,0 Acero	<b>0949 20 9</b>	
Llave para boquillas SW 12	<b>0708 915 026</b>	
Maletín vacío SYSKO 8.4.2	<b>5581 011 000</b>	


Datos técnicos	
Batería	14,4 V 2.0 Ah Li-Ion
Recorrido de mordaza	20 mm
Fuerza de tracción	8.500 N
Peso con batería	2 kg

Boquillas recomendadas				
Para remaches Ø	Código grabado	Material	Art. N°	U/E
2,4 3,2	17/18	Alu Alu, Cobre	<b>0949 20 11</b>	1
3/3,2 3/3,2	17/24	Alu, Cobre Acero Inox Alu	<b>0949 20 3</b>	
4	17/27	Acero	<b>0949 20 4</b>	
4	17/29	Acero Inox Alu, Cobre	<b>0949 20 5</b>	
4,8/5	17/32	Acero	<b>0949 20 6</b>	
4,8/5	17/36	Acero Inox	<b>0949 20 7</b>	

- Batería de Litio-Ion de 14,4 Voltios y capacidad de 2.0 Amperios/hora. Peso reducido, alto rendimiento y sin efecto memoria. Mayor autonomía por cada carga que el Niquel-Cadmio.
- La empuñadura ergonómica y la posición equilibrada del centro de gravedad permiten trabajar sin fatiga.
- El retorno inmediato a la posición inicial para remachado, ahorra energía y aumenta el ritmo de trabajo.
- Los clavos restantes después de haber remachado quedan recogidos en un recipiente colector. Foto A.
- Con anilla en la parte superior, para sistemas de herramienta suspendida. Foto B.
- El piloto rojo del interruptor indica atasco o batería sin carga. Foto C.
- En el cuerpo de la máquina se encuentra un compartimento para las boquillas, tapado con su correspondiente llave. Foto D.
- La nueva batería de Litio-Ion es compatible para el anterior modelo ANG 12, pero no para su cargador.
- 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

**Disponible en gestión de flotas ORSY® fleet**

### Dimensiones de la boquilla

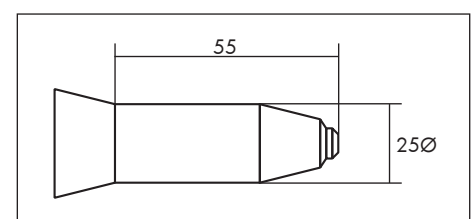

### Detalles

