

TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR A BATERÍA



Robusto taladro atornillador con función de percusión con motor sin escobillas y embrague ajustable. Se suministra en 3 versiones, Completa, box y en caja de cartón.

ABS 18 POWER COMBI

Art. N° 5701 405 005

ABS 18 POWER COMBI CARTÓN

Art. N° 5701 405 000

Contenido					
Descripción	Cant.	Art. N°			U/E
ABS 18 POWER COMBI	1	5701 405 005	-	-	1
ABS 18 POWER COMBI Cartón	1	-	-	5701 405 000	
Bat. 18 V 5,0 Ah Li-ion BASIC	2	5703 450 000	-	-	
Carg. bat. ALG 18/4 FAST	1	5705 860 000	-	-	
Mango auxiliar	1	5801 404 000	5801 404 000	5801 404 000	
Maletín vacío 8.4.2	1	5581 011 000	5581 011 000	-	

* Disponible versión TEASER (2x4.0 Ah): Art. N° 5701 405 004

Datos técnicos	
Batería 18 V 4,0 Ah Li-ion	18 V 5,0 Ah Li-ion
Velocidad en vacío. marcha 1/ marcha 2 U/min(rpm)	0-550 / 0-2.000 U/min(rpm)
Par de unión rígida/ blanda máx.	140 / 60 Nm
N° de percusiones marcha 1/ marcha 2	0-8.800 / 0-32.000
Ø Máximo tornillo	12 mm
Ø Perforación máxima en Metal	13 mm
Ø Perforación máxima en Madera	100 mm
Ø Perforación máxima en Mampostería	20 mm
Portabrocas min./máx.	1,5 -13 mm
Peso con batería	2,3 Kg

Características

Robusto y resistente.
 Motor EC sin escobillas.
 Protección electrónica del motor.
 Mango con superficie Soft-grip.
 Potente sistema de batería M-CUBE®.
 Portabrocas metálico con mordazas de carburo.
 Embrague regulable en 24 pasos.
 Gancho lateral de sujeción a cinturón.
 Selección de 2 velocidades.
 Iluminación LED desde la base.

Ventajas

Bajo desgaste de las mordazas del portabroca.
 Motor con más eficiencia y potencia que los motores con escobillas.
 Ajuste a todo tipo de trabajos.
 Monitorización continua del motor y en caso de bloqueo, sobrecarga o sobrecalentamiento se apaga prematuramente.
 Batería reforzada más duradera y segura.
 Permite manos libres al colgarla en cinturón.
 Fabricada con materiales altamente resistentes.

Beneficios

Reduce las bajas por lesiones articulares.
 Mayor productividad.
 Evita dañar materiales y acabados.
 Larga vida del motor y bajo mantenimiento.


Garantía

1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.


Detalles




24 posiciones de ajuste de embrague.

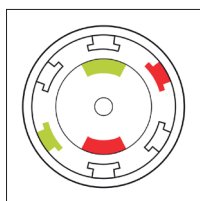


Motor sin escobillas.

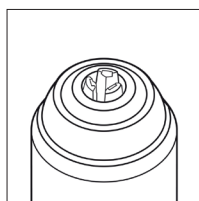

Mordazas de carburo para un agarre óptimo.

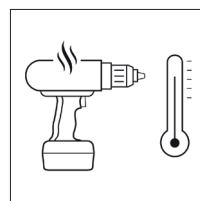

Protector electrónico del motor.

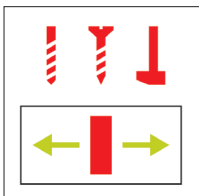

Selector funcional.

Sistema de batería M-CUBE® no compatible con sistema Pick Your Power.

Disponible en gestión de flotas ORSY® fleet