

ENROLLADOR DE PARED





220V

Art. Nº	U/E
0721 315	1

- Fabricado en material plástico muy resistente.
- Sistema automático de recogida de cable.
- Dispositivo de bloqueo del cable con un leve tirón.
- Cumple la norma IEC 1242-EN.
- Anclaje giratorio que nos permite girar 180°.
- El enrollador puede ser instalado tanto en paredes como en techos.
- No apto para uso en exteriores.
- El enrollador se suministra sin cable de conexión a la red eléctrica.

Datos técnicos	
Longitud del cable	11,5 m
Sección del cable	3 x 1,5 mm ²
Tipo de cable	HO55 VV-F
Tensión máxima	400 V
Protección térmica	Sí
Grado de aislamiento	IP 42
Potencia máx. enrollado	1.200 W
Potencia máx. desenrollado	1.800 W

Esquema de conexión del enrollador 220V

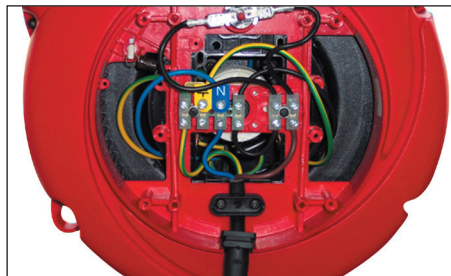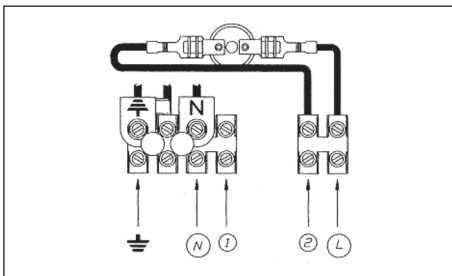

ATENCIÓN

En caso de uso prolongado se debe estirar completamente el cable para evitar que se caliente