

FLEXÓMETRO DE ACERO INOXIDABLE




Ideal para el trabajo con agua permanente


- Metro de acero inoxidable de ejecución robusta y ergonómica.
- Con freno bloqueable y pausa.
- Clip de sujeción.
- Todos sus componentes metálicos están realizados en acero inoxidable con una composición de níquel extremadamente baja.
- Cinta templada a 700^a para conseguir una óptima resistencia a la deformación y recubierta con 60 micras de nylon para evitar el desgaste de la numeración.
- Muelle reforzado de acero inoxidable para garantizar una larga vida de funcionamiento.
- Precisión de clase II.

Longitud m	Ancho cinta mm	Precisión mm	Art. Nº	U/E
3	19	± 0,90	0714 64 589	1
5		± 1,30	0714 64 590	

Detalle

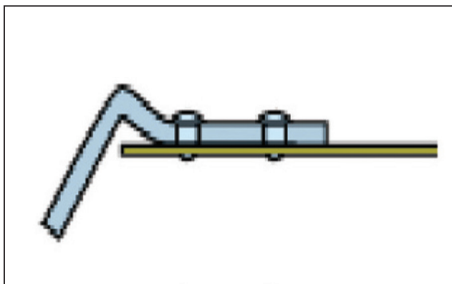

Uña normal.

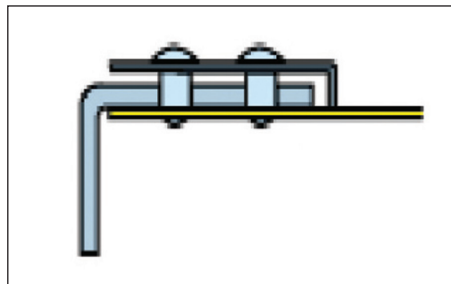

Uña blindada.

Aplicación

Especialmente recomendado para marmolistas o trabajos con presencia de agua.