

FLEXÓMETROS DE BOLSILLO




Longitud m	Ancho cinta mm	Precisión mm	Art. N°	U/E
3 x 16	16	± 0,9	0714 64 566	1
5 x 25	25	± 1,3	0714 64 567	
8 x 25		± 1,9	0714 64 568	
5 x 25 magnético		± 1,3	0714 64 569*	

*Con uña magnética.


Detalles



Pulsador para recoger la cinta automáticamente.

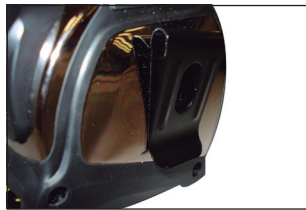

Gancho para cinturón en el lateral.

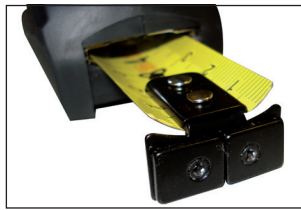

Uña magnética exclusivamente en **Art. N° 714 64 569**.

Carcasa plástica resistente

Poco peso y no se oxida.

Función automática de bloqueo de cinta

No es necesario bloquear la cinta cuando está fuera.

Cinta estable por su forma curvada

Puede ser extendida lejos sin doblarse.

Pulsador de recogida de cinta

Rapidez y comodidad en el uso.

Cinta amarilla de acero, revestida en nylon

Mayor duración y resistencia a las rayadas.

Divisiones en cm/mm con decenas en rojo

Fácil y mejor lectura.

Uña calibrada

Permite mediciones desde cero tanto en mediciones externas como internas.

Gancho para cinturón en el lateral

Se tiene a mano en todo momento y deja las manos libres.

Precisión de Clase II

Alta calidad y eficiencia en la medición. Perfecto para interiores.

FLEXÓMETRO DE BOLSILLO CON VISOR



Longitud m	Ancho cinta mm	Precisión mm	Art. N°	U/E
3	16	± 0,9	0714 64 470	1


Detalles



Punta compás en la base.



Orificio marcador compás.

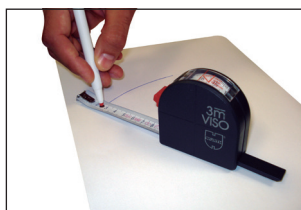

Realización de arcos.

Visor de medición en parte superior

Realiza medidas fácilmente de interiores y espacios reducidos.

Punta de compás desplegable

Permite realizar arcos radiales mediante el trazado con el orificio en el extremo de la cinta.

Carcasa plástica resistente

Muy ligero. Evita oxidación.

Cinta blanca de acero en cm/mm

Fácil visibilidad y decenas en rojo.

Precisión de Clase II

Calidad y eficiencia en la medición.