


## CONJUNTO BROCAS HSS



Tamaño en diseño modular

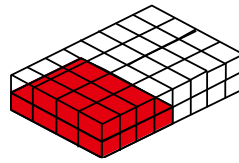

**Conjunto que contiene 155 brocas HSS DIN 338 en un maletín Würth SYSKO 4.4.1.**

Art. Nº	U/E
<b>5964 062 500</b>	1

Alta resistencia a la rotura, diseño robusto y duradero.

### Tipo N cilíndricas, corte derecho versión rectificada

Brocas de gran rendimiento indicadas para trabajos habituales de taladro en superficies normales. Para taladrar acero y acero fundido (con y sin aleación) fundición gris, grafito, etc.

### DIN 338, Tipo N

- En caja de plástico robusta y resistente.
- Contenido: 20 medidas desde 1,0 hasta 10,5 mm aumentando en 0,5 mm = 155 piezas (10 uds desde 1-6 mm ; 5 uds desde 6,5-10,5 mm).

Contenido			
Descripción	Medidas Ø	Contenido uds.	Art. Nº
Broca HSS DIN 338 TYP RN 118°	1 mm	10	<b>0625 10</b>
	1,5 mm	10	<b>0625 15</b>
	2,0 mm	10	<b>0625 20</b>
	2,5 mm	10	<b>0625 25</b>
	3,0 mm	10	<b>0625 30</b>
	3,5 mm	10	<b>0625 35</b>
	4,0 mm	10	<b>0625 40</b>
	4,5 mm	10	<b>0625 45</b>
	5,0 mm	10	<b>0625 50</b>
	5,5 mm	10	<b>0625 55</b>
	6,0 mm	10	<b>0625 60</b>
	6,5 mm	5	<b>0625 65</b>
	7,0 mm	5	<b>0625 70</b>
	7,5 mm	5	<b>0625 75</b>
	8,0 mm	5	<b>0625 80</b>
	8,5 mm	5	<b>0625 85</b>
	9,0 mm	5	<b>0625 90</b>
	9,5 mm	5	<b>0625 95</b>
	10,0 mm	5	<b>0625 100</b>
	10,5 mm	5	<b>0625 105</b>
Bandeja 4.4.1. 20 compartimentos		1	<b>5581 003 021</b>
Maletín vacío 4.4.1. tapa negra		1	<b>5581 020 000</b>