


GUÍA DE USO SOBRE LA APLICACIÓN CORRECTA DE LOS CORDONES DE ADHESIVOS DE MONTAJE MS Y PUR

Estos consejos de aplicación pretenden ser una guía de uso. Dependiendo del tipo de pieza, peso y tamaño los cordones se pueden variar, haciendo que estén más juntos, más cortos o más largos, dependiendo del peso que vayan a soportar.

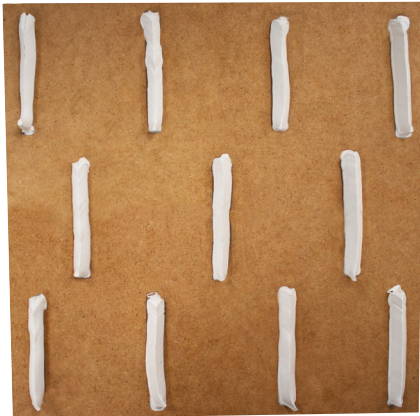

En piezas mayores de 1x1 metros aplicar las reglas siguientes:

Colocar cordones siempre de forma vertical, de 30 cm de largo y 1 cm de \varnothing , dejando 1 cm de espacio de los bordes, siguiendo el esquema de la fotografía (a tresbolillo). Ejercer presión hasta obtener 2 mm de grosor del cordón. El ancho del cordón aplastado se convertirá en unos 18 mm. Una vez aplicado los cordones, humedecer ligeramente con agua pulverizada para favorecer el curado. Tener en cuenta siempre: Limpiar y desengrasar la superficie. No cortar el paso de humedad "cerrando" el perímetro con adhesivo. No aplicar pegotes de adhesivo ni llegar nunca hasta el filo de la pieza con el adhesivo. No aplicar otras formas de aplicación que no sean tiras verticales perpendiculares al suelo, en los casos de piezas verticales. No dejar formar piel antes de unir las piezas ya que la adhesión será deficiente.



En piezas pequeñas de menos de 500x500 mm aplicar las reglas siguientes:

Colocar cordones verticales, en los extremos de la superficie para favorecer el curado a lo largo de la pieza y a 1 cm de los bordes exteriores de la pieza. A continuación ejercer presión y seguir las pautas aplicadas en las piezas de 1x1 metro.



En piezas largas y de poca anchura de menos de 50 mm aplicar las reglas siguientes:

Colocar 1 cordón vertical a todo lo largo de la superficie para favorecer el curado a lo largo de la pieza y justo en el centro de la pieza. A continuación ejercer presión y seguir las pautas aplicadas en las piezas de 1x1 metro.