

ACEITE DE MOTOR CEREUS® X4 5W40



Aceite 100% sintético para motores de turismo gasolina y diésel ligeros

Características

- Excelente limpieza del motor y economía del combustible superior en un 90% del límite requerido.
- Supera los ensayos más exigentes de desgaste.
- Garantiza una mayor durabilidad del motor y un menor mantenimiento.
- Compatible con vehículos que incorporen DPF y FAP.

Ventajas


- Mantiene las propiedades del aceite entre cambios de aceite.
- Alta durabilidad en pistones, culatas, aros y bloque de motor.

Beneficios

- Mantiene una correcta lubricación del motor entre cambios de aceite.
- Disminuye los desgastes en componentes del motor.

Descripción	Contenido	Art. Nº	U/E
CEREUS® X4 5W40	5 L	0897 915 005	5
	208 L	0897 915 208	1

Datos técnicos	
SAE	5W40
Niveles de calidad	API SN/CF, ACEA C3 MB-Approval 229.31, 229.51 VW 505.00/505.01, PORSCHE A40
Cumple con las especificaciones	BMW LL-04 FORD WSS-M2C917-A FIAT, ALFA ROMERO Y LANCIA 9.55535-S2
Densidad a 15 °C g/mL ASTM D 4052	0,853
Viscosidad a 100 °C cSt ASTM D 445	14,5
Viscosidad a 40 °C cSt ASTM D 445	88
Viscosidad a -30 °C cP ASTM D 5293	6.600 máx.
Índice de viscosidad - ASTM D 2270	170
Punto de inflamación, vaso abierto °C ASTM D 92	215 mín
Punto de congelación °C ASTM D 97	-39
T.B.N. mg KOH/g ASTM D 2896	7,5
Cizallamiento Inyector Bosch: Viscosidad a 100 °C después de cizalla cSt CEC L-14-93	12,5 mín.
Volatilidad Noack, 1h a 250 °C % en peso CEC L-40-93	12% máx.
HTHS, viscosidad a 150 °C cP CEC-L-36-90	>3,5

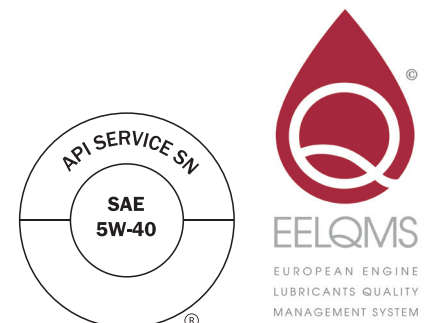

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.