


Porte-embouts universels et raccords

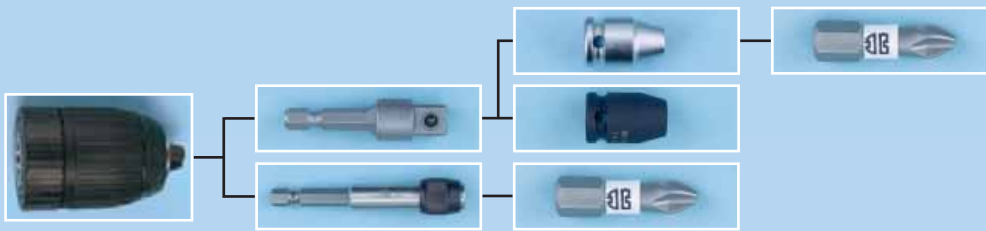

Porte-embouts non-magnétique pour la fixation dans le domaine métal, n'attire pas des copeaux métalliques.

Le porte-embouts avec système d'échange rapide. Maintien sûr et un échange rapide des embouts.

Porte-embouts universel magnétique avec système d'échange rapide

Exécution	Photo	Raccord.	Long. mm	Approprié pour les machines suivantes	Art.n°	Emb.
● 1/4" E 6,3		● 1/4"	74	Würth, Bosch, Skil, Atlas Copco, Ingersoll, Hitachi, Makita, AEG, Metabo, Black & Decker, Deprag	0614 176 688	1
● 1/4" E 6,3		● 1/4"	75	Würth, Bosch, Skil, Atlas Copco, Ingersoll, Hitachi, Makita, AEG, Metabo, Black & Decker, Deprag	0614 176 708	
SDS-plus		● 1/4"	80	Plusieurs marteaux-perforateurs	0614 176 701	
● 5,5 mm		● 1/4"	72	AEG, Fein, Kress, Metabo, Bosch, Holz-Her	0614 176 706	
Ⓛ 7,0 mm		● 1/4"	77	Würth, Fein, Baier, AEG	0614 176 707	
● 1/4" E 6,3	Avec profondeur de vissage réglable 	● 1/4"	60	Würth, Bosch, Skil, Atlas Copco, Ingersoll, Hitachi, Makita, AEG, Metabo, Black & Decker, Deprag	0614 811 360*	

* Le porte-embouts tient la vis, facilité le vissage horizontal et vertical.

Porte-embouts universel avec système d'échange rapide

Exécution	Photo	Raccord.	Long. mm	Approprié pour les machines suivantes	Art.n°	Emb.
● 1/4" E 6,3		● 1/4"	51	Würth, Bosch, Skil, Atlas Copco, Ingersoll, Hitachi, Makita, AEG, Metabo, Black & Decker, Deprag	0614 176 711	1
Ⓛ 7,0 mm		● 1/4"	51	Würth, Fein, Baier, AEG	0614 176 710	

Porte-embouts universel magnétique (inox) avec bague de serrage

Exécution	Photo	Raccord.	Long. mm	Approprié pour les machines suivantes	Art.n°	Emb.
● 1/4" E 6,3		● 1/4"	74	Würth, Bosch, Skil, Atlas Copco, Ingersoll, Hitachi, Makita, AEG, Metabo, Black & Decker, Deprag	0614 176 702	1
● 1/4" E 6,3		● 1/4"	74	Würth, Bosch, Skil, Atlas Copco, Ingersoll, Hitachi, Makita, AEG, Metabo, Black & Decker, Deprag	0614 176 699	
● 5,5 mm		● 1/4"	72	AEG, Fein, Kress, Metabo, Bosch, Holz-Her	0614 176 674	
Ⓛ 7,0 mm		● 1/4"	74	Würth, Fein, Baier, AEG	0614 176 672	