


CLIQUET RÉVERSIBLE 1/4"

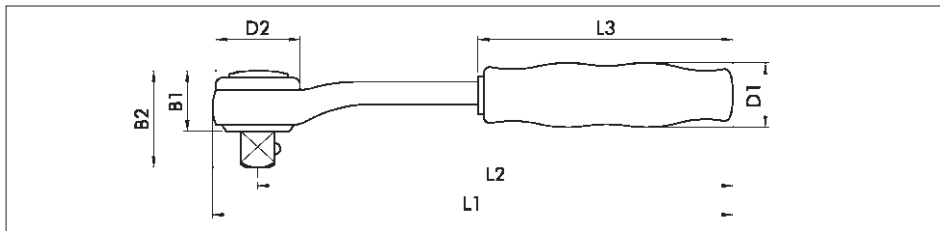

L1 mm	L2 mm	L3 mm	B1 mm	B2 mm	Ø D1 mm	Ø D2 mm	Art. N°	Condit.
135	125	66	19	28	16	24	0712 014 0	1

Matière :

Finition chromée polie.

Accessoire :

Désignation	Art. N°	Condit.
Kit de réparation cliquets 1/4" et 3/8"	0712 001	1

Tête ronde et compacte permettant de travailler dans les zones à accès restreint.

Caractéristiques et avantages :

- Très maniable.
- Inversion du sens de rotation simple et rapide.

Produits associés :

Poignée coulissante 1/4"

Rallonge 1/4"

Cardan 1/4"

Augmentateur 1/4" vers 3/8"

Douilles 1/4" 6 pans en pouce

Douilles 6 pans longue 1/4" métriques

Douilles Multi 1/4"

CLIQUET ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE 1/4"



Cliquet réversible étanche à la poussière, idéal pour les conditions de travail difficiles ou en extérieur.

Art. N° 0712 014 03

Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :

- Tête du cliquet étanche à la poussière IP 5 X :
 - pour une meilleure protection contre la poussière et les saletés,
 - évite que le mécanisme du cliquet s'encrasse,
 - pas de maintenance à effectuer.
- Cliquet compact et précis :
 - 72 dents, angle de reprise de 5°.
- Matière de la poignée du cliquet résistante aux produits chimiques.
- Cliquet réversible par simple switch.

Produits associés :

Gamme en entraînement 1/4"

ADM 01 20 131