


## ASSORTIMENT DE GOUPILLES ÉLASTIQUES Ø 2 À 6 MM

Coffret complet avec 12 dimensions,  
soit 1100 pièces.



**ORSY**

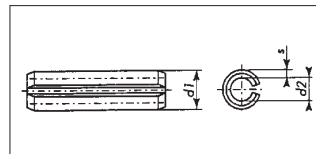

Art. N° 5964 047 500

Condit. : 1

Norme :

Conforme aux normes ISO 8752 et  
DIN 1481.

### Domaine d'application :

Ces pièces sont principalement utilisées en mécanique dans de multiples applications : assemblage, liaison fixe, jonction, axe de chape, entraîneur...

### Matière :

Acier ressort brut.

### Caractéristiques et avantages :

- Fendue, série épaisse.
- Élastique : lui permet de rester en position dans son logement sans précaution particulière, même si ses extrémités sont libres, et le trou de dimension approximatif.
- Utilisation comme douille de boulon :
  - en général là où de grandes forces de cisaillement se produisent,
  - possibilité d'utiliser des boulons de plus petit diamètre nominal.
- Le bout conique facilite l'enfoncement de la goupille dans le forage et permet également son expulsion sans dommage.
- Livrées dans le nouveau coffret ORSY 4.4.1. :
  - possibilité d'assemblage et de verrouillage avec d'autres coffrets 4.4.X,
  - poignée à grip rabattable,
  - produit ultra résistant,
  - joint intérieur continu pour la protection contre la pluie.

### Contenu :

Désignation	Ø mm	d1 = Ø ext. max. au repos mm	d2 = Ø int. max. au repos mm	s = épaisseur mm	Art. N°	Condit.
Goupille élastique 2x20	2	2,4	1,5	0,4	0475 2 20	100
Goupille élastique 2x30	2	2,4	1,5	0,4	0475 2 30	100
Goupille élastique 3x20	3	3,5	2,1	0,6	0475 3 20	100
Goupille élastique 3x40	3	3,5	2,1	0,6	0475 3 40	100
Goupille élastique 4x40	4	4,6	2,8	0,8	0475 4 40	100
Goupille élastique 6x40	6	4,6	2,8	0,8	0475 4 60	100
Goupille élastique 5x30	5	5,6	3,4	1	0475 5 30	100
Goupille élastique 5x40	5	5,6	3,4	1	0475 5 40	100
Goupille élastique 5x60	5	5,6	3,4	1	0475 5 60	75
Goupille élastique 6x40	6	6,7	3,9	1,25	0475 6 40	100
Goupille élastique 6x50	6	6,7	3,9	1,25	0475 6 50	75
Goupille élastique 6x60	6	6,7	3,9	1,25	0475 6 60	50
Insert plastique 12 compartiments pour système X.4.1					5581 003 003	1
Coffret ORSY vide opaque 4.4.1					5581 020 000	1