


RACCORD RAPIDE FILETÉ

Raccord rapide mâle.

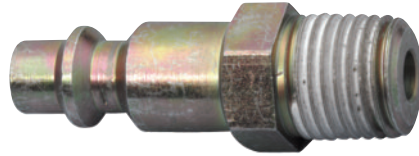

Matière :

En acier spécial haute résistance pour plus de sécurité.

Norme :

Compatibilité de montage avec les coupleurs et raccords répondant aux normes ISO 6150 Série B, US MIL 4109 C, NF E 49053.

Caractéristiques et avantages :

- Filetage préteflonné.
- Assure un gain de temps lors du montage et garantit une parfaite étanchéité.

Produits associés :

Coupleur de sécurité femelle à barbe

Coupleur de sécurité femelle fileté

Coupleur de sécurité taraudé

Filetage Ø F gaz mm	Ø passage mm	Filetage Ø F mm	Epaulement Ø O mm	Long. mm	6 pan clé mm	Art. N°	Condit.
1/4	6	13	12	43	14	0699 271 001	1
M14 x 125	6	14	12	43	14	0699 271 003	1
3/8	6	16,5	12	43	17	0699 271 002	1
1/4	8	13	15	48	17	0699 271 004	1
3/8	8	16,5	15	48	21	0699 271 005	1
1/2	8	21	15	48	25	0699 271 006	1
3/8	11	16,5	17	78	27	0699 271 007	1
1/2	11	21	17	80	27	0699 271 008	1