


SANGLE D'ARRIMAGE INTÉRIEUR

Arrimage de marchandise sur rail en remorques à structures fermées.

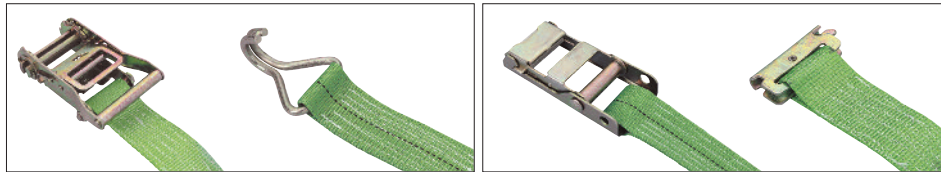

Sangle d'arrimage intérieur avec serrage à cliquet et terminaison droite (Art. N° 0713 93 4).



Sangle d'arrimage intérieur avec serrage à cliquet et terminaison triangle (Art. N° 0713 93 2).

Sangle d'arrimage intérieur avec tendeur à surtension et terminaison droite (Art. N° 0713 93 3).

Caractéristiques et avantages :

- Sangle complète (partie fixe + partie coulissante).
- Tension Maximale d'Utilisation (TMU) : 500 daN/kg.
- Longueur de la partie courte : 1 m.
- 2 types de serrages :
 - par cliquet qui permet un serrage plus fort et progressif,
 - par tendeur à surtension.
- 2 types de terminaisons :
 - terminaison droite pour rail d'arrimage à encoches verticales,
 - terminaison triangle pour rail d'arrimage à trous.

Type de tendeur	Terminaison	Résistance à la rupture t	Long. m	Larg. mm	Art. N°	Condit.
Cliquet	Droite	2	3,5	45	0713 93 4	1
Cliquet	Triangle	2	3,5	45	0713 93 2	1
A surtension	Droite	2	3,5	45	0713 93 3	1

Produits associés :

Gants

Diabes

Chariots

Sangles de maintien

Barres de maintien

Chaussures de sécurité