


**Matériau :** Acier chrome vanadium poli.

Clé mm	L mm	a1 mm	a2 mm	Ø d mm	b1 mm	F maxi. mm	Art. N°	Condit.
8	140	6,6	4,4	16,4	16,7	35	<b>0714 251 08</b>	1
9	149	7,0	4,8	18,0	18,8	45,4	<b>0714 251 09</b>	1
10	159	7,3	5,3	19,5	20,9	71	<b>0714 251 10</b>	1
11	165	7,7	5,8	21,0	23,0	80	<b>0714 251 11</b>	1
12	171	8,3	6,4	22,2	25,0	91	<b>0714 251 12</b>	1
13	178	8,6	6,6	24,1	27,2	115	<b>0714 251 13</b>	1
14	190	9,0	6,1	25,6	29,3	158	<b>0714 251 14</b>	1
15	199	9,5	6,4	26,9	31,3	200	<b>0714 251 15</b>	1
16	208	1,0	6,7	28,3	33,5	248	<b>0714 251 16</b>	1
17	225	10,3	8,1	30,0	35,6	267	<b>0714 251 17</b>	1
18	236	10,7	8,4	31,0	37,6	304	<b>0714 251 18</b>	1
19	248	11,2	8,7	32,0	39,7	323	<b>0714 251 19</b>	1
22	290	14,0	8,0	40,0	45,0	350	<b>0714 251 22</b>	1
24	333	15,0	10,5	48,0	50,5	370	<b>0714 251 24</b>	1

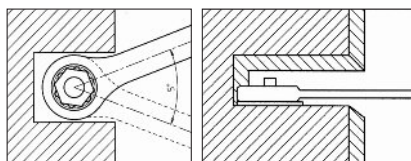

Œil fin conçu pour travailler aux endroits d'accès restreint.  
Angle de reprise : 50°.  
Cliquet précis et silencieux.



Pièces	Clé mm	Art. N°	Condit.
5	8 - 10 - 13 - 17 - 19	<b>0714 251 100</b>	1

## Clé mixte à cliquet

**Métrique, forme droite.**

### Caractéristiques et avantages :

- Entraînement : 12 pans à cliquet 72 dents, POWERDRIV.®
- Entraînement sur les flancs et non sur l'arête de la vis.
- Permet un travail aisé dans des espaces restreints.
- Couple de serrage par l'œil sup. aux normes en vigueur.
- Sécurité accrue.
- Grande robustesse.
- Très belle finition.
- Inversion du sens de rotation par simple retournement de la clé.
- Plus de fiabilité grâce à l'absence de mécanisme d'inversion.



## Jeu de clés mixtes à cliquet

**Métriques, forme droite.**