


## ASSORTIMENT DE 10 RUBANS ISOLANTS

Tension de perforation 6KV.  
Résistance thermique de 0 °C à + 90 °C.

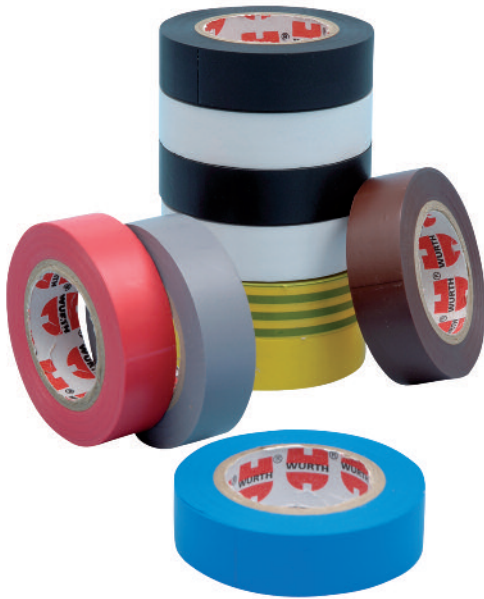

Art. N° 0985 100

Condit. : 1

Norme :

CEI EN 60454.

### Caractéristiques et avantages :

- Supports P.V.C plastifié.
- Auto-extinguible.
- Bonne adhérence sur toutes surfaces usuelles.
- Grande souplesse et bonne élasticité.
- 10 rubans de couleur différente :  
2 noirs, 2 blancs, 1 rouge, 1 brun,  
1 bleu, 1 jaune, 1 vert/jaune, 1 gris.

### Domaine d'application :

Pour l'isolation électrique, le repérage électrique et les faisceaux électriques...

### Mode d'emploi :

Les surfaces doivent être propres et sèches.

Température d'application conseillée de 0 °C à + 40 °C.

### Précautions d'emploi :

Les rubans doivent être stockés dans des locaux sains et propres.

Température de stockage de +10 °C à +25 °C.