


## MEULEUSE D'ANGLE EWS 24-230-T

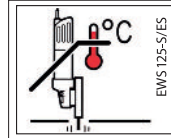

**Idéale pour tous les gros travaux de tronçonnage, d'ébarbage, de meulage et de broissage.**

**Art. N° 0702 446 30**

**Condit. : 1**

**Norme :**

Conforme à la norme EN 60 745.

### Caractéristiques et avantages :

- Moteur robuste et puissant.
- Utilisation avec disques à tronçonner, à meuler, à diamant  $\varnothing$  230 mm.
- Partie arrière du corps orientable sur 180° pour un meilleur maintien quelque soit la position de travail.
- Poignée latérale "amortisseur" réduisant les vibrations de 70% ajustable sur 3 positions : droitier, gaucher ou meulage.
- Carter de protection à réglage rapide sur différentes positions avec système de blocage.
- Tête de la machine ultra plate améliorant la visibilité lors de la coupe.
- Coupure de l'alimentation en cas de blocage du disque (système "Auto-Stop").
- Sécurité thermique contre les surchauffes du moteur avec avertissement par voyant lumineux.
- Bouton de blocage de la broche facilitant le changement du disque.
- Démarrage électronique progressif: la machine accélère régulièrement et sans à-coups.
- Conformément aux exigences de sécurité, la meuleuse est dotée :
  - d'une gâchette à appui maintenu,
  - d'un dispositif de sécurité empêchant toute mise en marche intempestive,
  - d'un retour poignée évitant les glissements de main accidentels.

### Contenu du carton :

Désignation	Art. N°	Condit.
Meuleuse d'angle EWS 24-230-T	<b>0702 446 X</b>	<b>1</b>
Carter de protection	-	<b>1</b>
Poignée latérale anti-vibrasson	-	<b>1</b>
Rondelle de calage	-	<b>1</b>
Ecrou de serrage	<b>0708 486 033</b>	<b>1</b>
Clé à ergots	<b>0702 489 904</b>	<b>1</b>
Notice d'utilisation	-	<b>1</b>
Instructions générales de sécurité	-	<b>1</b>

### Données techniques :

Modèle	EWS 24-230-T
Tension	230 V / 50 Hz
Classe de protection	Double isolation
Puissance absorbée	2400 W
Puissance débitée	1600 W
Vitesse de rotation à vide	6600 tr/min
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque	230 mm
Alésage du disque	22,23 mm
Niveau de bruit (EN 60745)	105 dB (A)
Intensité de bruit (EN 60745)	94 dB (A)
Valeur d'émission vibratoire (EN 60745)	6 m/s <sup>2</sup>
Longueur câble d'alimentation	4 m
Poids	5,8kg

### Accessoire:

Désignation	Art. N°	Condit.
Ecrou de serrage rapide	<b>0702 461 107</b>	<b>1</b>

### Pièces de rechange :

Désignation	Art. N°	Condit.
Charbons	<b>0708 445 036</b>	<b>1</b>



Meulage facile et précis grâce à la tête ultra plate de la machine.



Poignée latérale réduisant considérablement les vibrations.



Rotation de la poignée à 180° facilitant l'utilisation dans différentes positions de travail.