

TOURET À MEULER PROFESSIONNEL PRO 200



Domaine d'application :

Idéal pour tous travaux de meulage, dégrossissage et brossage.

Données techniques :

Dimensions (L x l x h)	570 x 290 x 340
Tension	220 V
Puissance absorbée	500 W
Puissance débitée	350 W
Vitesse de rotation	2 800 tr/min
Alésage	16 mm
Ø x ép. meule 1	200 x 20 grain 36
Ø x ép. meule 2	200 x 20 grain 60
Ø x ép. brosse	-
Indice de protection	IP 41
Poids	15 kg

Moteur puissant et silencieux pour toutes opérations d'ébavurage et de polissage.

Art. N° 0701 124 200

Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :

- Livré avec deux meules de grain différent pour un travail polyvalent (dégrossissage et finition).


Produits associés :

Antibruit

Lunettes - Ecrans

Gants

TOURET À MEULER PROFESSIONNEL PRO 200 B

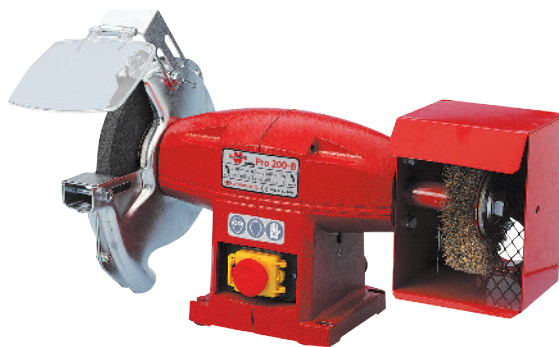

Domaine d'application :

Idéal pour tous travaux de meulage, dégrossissage et brossage.

Données techniques :

Dimensions (L x l x h)	570 x 290 x 340
Tension	220 V
Puissance absorbée	500 W
Puissance débitée	350 W
Vitesse de rotation	2 800 tr/min
Alésage	16 mm
Ø x ép. meule 1	200 x 20 grain 60
Ø x ép. meule 2	-
Ø x ép. brosse	150 x 20
Indice de protection	IP 41
Poids	15 kg

Moteur puissant et silencieux pour toutes opérations d'ébavurage et de polissage.

Art. N° 0701 124 201

Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :

- Livré avec une meule et une brosse en laiton.

Produits associés :

Antibruit

Lunettes - Ecrans

Gants