

# CLOUEUR À GAZ BÉTON DIGA CS-2 POWER



Pour la fixation de rails, crochets, feuilards, goulottes et semelles bois dans le béton, le parpaing, la brique, l'acier...

Art. N° 0864 90 2

Condit. :

## Contenu :

Désignation	Art. N°	Condit.
Cloueur à gaz béton DIGA CS-2 power	0864 90 2	1
Batterie 6 V / 1,5 Ah NiMH	0864 903	2
Chargeur 240 V / 0,4 A	0864 902	1
Chasse piston	-	1
Clé mâle coudée 6 pans 4 mm	0715 31 39	1
Lunettes de protection polycarbonate	-	1
Bouchon de protection auditive	-	2
Notice d'utilisation	-	1
Instructions générales de sécurité	-	1
Coffret de rangement	-	1

## Données techniques :


Modèle	DIGA CS-2 power
Tension	6 V
Capacité de la batterie	1,5 Ah
Force de frappe	112 J
Rendement du cloueur	1000 pointes/h
Rendement pour une charge de batterie	3000 tirs
Type de gaz	Mélange butane-propane
Rendement de la cartouche	1000 pointes
Longueur des pointes	15 à 40 mm
Diamètre des pointes	2,6 à 3,7 mm
Capacité du chargeur	42 pointes
Dimensions (longueur x épaisseur x hauteur)	334 x 124 x 373 mm
Poids	3,7 kg

## Consommables :

Désignation	Art. N°	Condit.
Cartouche de gaz 80 ml	0864 900 500	2
Pointes béton 15 à 40 mm	0864 950 0..	800

## Note :

Chaque boîte de pointes est livrée avec une cartouche de gaz 80 ml.

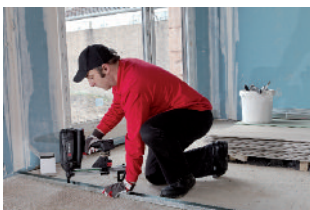

Clouage de rail au sol.



Clouage de rail au plafond.



Molette de réglage pour la profondeur de pénétration de la pointe.

## Caractéristiques et avantages :

- Coque en POM :
  - résiste aux chocs et aux chutes.
- Chargeur en aluminium :
  - appareil léger et maniable, notamment au mur ou au plafond.
- Cache poussière sur chargeur :
  - évite l'encrassement de la glissière et le blocage des barettes de pointes.
- Chargeur amovible :
  - accès rapide et facile au canal de tir en cas de blocage d'une pointe.
- Alerte de chargeur vide :
  - blocage de l'interrupteur lorsqu'il ne reste plus que 2 ou 3 pointes.
- Voyant de charge et de service sur la poignée :
  - indique à l'utilisateur une batterie chargée (voyant vert fixe) ou faible (voyant rouge fixe), ou une maintenance de l'appareil (voyant rouge clignotant).
- Crochet sur la poignée :
  - possibilité de porter l'appareil à la ceinture.
- Molette sur le nez de l'appareil :
  - réglage de la profondeur d'enfoncement de la pointe.
- Bec de diamètre 17 mm :
  - clouage de rail fin type Optima.
- Interrupteur ergonomique :
  - appui souple et facilité de tir en cas de mauvaise posture.
- Ventilateur d'extraction des résidus de gaz :
  - durée de fonctionnement liée à la température de l'appareil.
- Filtres à air métalliques :
  - protégé contre les infiltrations de pourrières et flux d'air optimisé.
- Injection du gaz par un système électronique :
  - garantit une étanchéité de la cartouche sans risque de fuite.

B 03 60 06