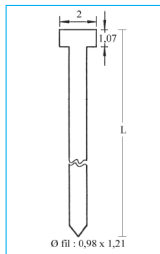
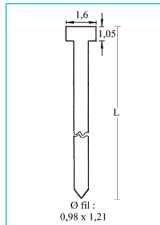


### Projectiles :


Pointes (brads) avec tête homme - acier zingué - Type WX.

	Matières/Finitions	Ø tête en mm	L en mm	Art. N°	Condit.
	Acier zingué	2	15	<b>0480 12 15</b>	5000
	Acier zingué	2	20	<b>0480 12 20</b>	5000
	Acier zingué	2	25	<b>0480 12 25</b>	5000
	Acier zingué	2	30	<b>0480 12 30</b>	5000
	Acier zingué	2	35	<b>0480 12 35</b>	5000
	Acier zingué	2	40	<b>0480 12 40</b>	5000
	Acier zingué	2	45	<b>0480 12 45</b>	5000
	Acier zingué	2	50	<b>0480 12 50</b>	5000

Pointes (brads) avec tête homme réduite - acier zingué - Type WY.

	Matières/Finitions	Ø tête en mm	L en mm	Art. N°	Condit.
	Acier zingué	1,6	16	<b>0480 13 16</b>	5000
	Acier zingué	1,6	19	<b>0480 13 19</b>	5000
	Acier zingué	1,6	25	<b>0480 13 25</b>	5000
	Acier zingué	1,6	30	<b>0480 13 30</b>	5000
	Acier zingué	1,6	32	<b>0480 13 32</b>	5000
	Acier zingué	1,6	35	<b>0480 13 35</b>	5000
	Acier zingué	1,6	38	<b>0480 13 38</b>	5000

Pointes (brads) avec tête homme - inox A2 - Type WX

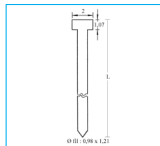	Matières/Finitions	Ø tête en mm	L en mm	Art. N°	Condit.
	Inox A2	2	20	<b>0481 12 220</b>	5000
	Inox A2	2	25	<b>0481 12 225</b>	5000
	Inox A2	2	30	<b>0481 12 230</b>	5000
	Inox A2	2	40	<b>0481 12 240</b>	5000