

EMBOUT 1/4" 6 PANS AW




	Type d'embout	Pour vis de Ø mm	Art. N°	Condit.	
	AW 10	AW 10, L.25 mm	-	0614 511 0	1
	AW 20	AW 20, L.25 mm	-	0614 512 0	1
	AW 25	AW 25, L.25 mm	6	0614 512 5	1/10
	AW 30	AW 30, L.25 mm	8	0614 513 0	1/10
	AW 40	AW 40, L.25 mm	10 et 12	0614 514 0	1/10

Adaptation naturelle de l'embout sur la vis.

- Caractéristiques et avantages :**
- Embout AW pour vis ASSY® II.
 - En acier trempé.
 - Rejet de l'embout proche de zéro.
 - Transmission optimale du couple de serrage.
 - Grâce à la géométrie particulière de l'embout et de l'empreinte conique à 6 pans creux, les deux pièces sont solidement imbriqués l'une dans l'autre.
 - Code couleur qui facilite la sélection de l'embout.
 - Embout 1/4" - AW 10 et Embout 1/4" - AW 20 pour les vis ASSY Bois dur et les vis Ecofast ASSY de Ø 5,0 et Ø 6,0 mm.

EMBOUT AW 1/4" 6 PANS 50 MM

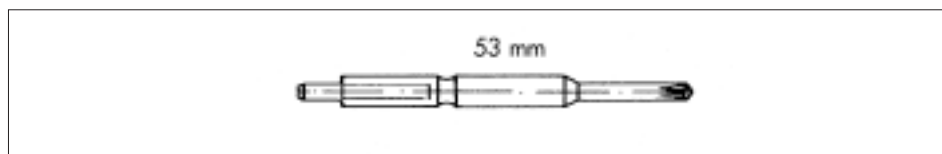

	Long. mm	Art. N°	Condit.	
	AW 10	50	0614 521 0	5
	AW 20	50	0614 522 0	5
	AW 25	50	0614 522 5	5
	AW 30	50	0614 523 0	5
	AW 40	50	0614 524 0	5
	AW 20	53	0614 532 0	5

Embout de vissage à empreinte AW.

Produits associés :

- Visseuses - Perceuses - Burineurs
- Vis autoperceuses - Vis à tôle
- Vis à bois - Vis pour plaque de plâtre
- Adaptateur 1/4" pour embout 1/4"