


POINTES POUR CLOUEUR À GAZ BÉTON DIGA CS-2 POWER

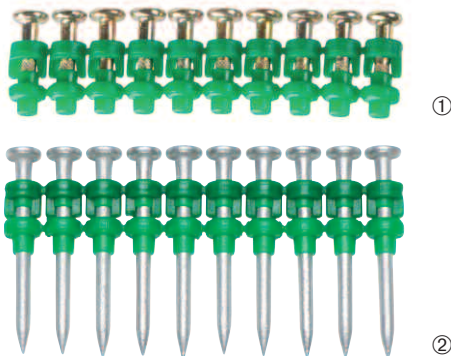

Domaine d'application :

Fixation rapide de profilés métalliques, de goulottes plastiques, de semelles bois, d'accessoires de maintien tels que les crochets ou les agrafes pour tubes et gaines, les rondelles pour films...

Photo N°	Long. mm	Ø mm	Matière	Art. N°	Condit.
①	15	2.6	Acier trempé zingué jaune	0864 950 015	800
②	20	2.6	Acier trempé zingué blanc	0864 950 020	800
②	25	2.6	Acier trempé zingué blanc	0864 950 025	800
②	30	2.6	Acier trempé zingué blanc	0864 950 030	800
②	35	2.6	Acier trempé zingué blanc	0864 950 035	800
②	40	2.6	Acier trempé zingué blanc	0864 950 040	800

Clouage de supports dans la plupart des matériaux du bâtiment.

Contenu :


800 pointes + 1 cartouche gaz 80 ml

Caractéristiques et avantages :

- Supports de fixation :
 - béton, hourdis béton, brique pleine ou creuse, parpaing creux, pierre silico-calcaire, métal...
- Barette :
 - double liant plastique de 10 pointes.
- Cartouche 80 ml :
 - mélange de gaz butane/propane à une pression de 18 bar,
 - buse intégrée au contenant.
- Compatibilité :
 - cloueurs à gaz béton DIGA CS-2 power.

Produits associés :
Bouchons d'oreille
Lunettes - Gants

POINTES POUR CLOUEUR À GAZ BÉTON DIGA CS-1

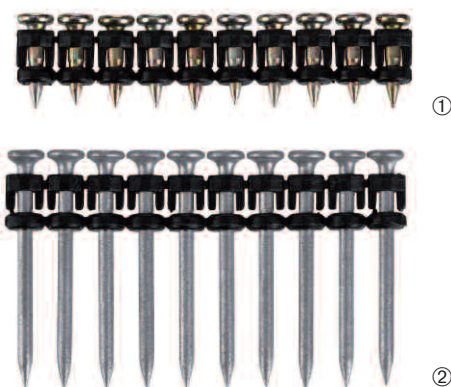

Domaine d'application :

Fixation rapide de profilés métalliques, de goulottes plastiques, de semelles bois, d'accessoires de maintien tels que les crochets ou les agrafes pour tubes et gaines, les rondelles pour films...

Photo N°	Long. mm	Ø mm	Matière	Art. N°	Condit.
①	13	2.6	Acier trempé bichromaté	0864 900 013	1000
①	19	2.6	Acier trempé bichromaté	0864 900 019	1000
②	25	2.6	Acier galvanisé	0864 900 025	1000
②	32	2.6	Acier galvanisé	0864 900 032	1000
②	38	2.6	Acier galvanisé	0864 900 038	1000

Clouage de supports dans la plupart des matériaux du bâtiment.

Contenu :

1000 pointes + 1 cartouche gaz 80 ml

Caractéristiques et avantages :

- Supports de fixation :
 - béton, hourdis béton, brique pleine ou creuse, parpaing creux, pierre silico-calcaire, métal...
- Pointes 13 et 19 mm :
 - en acier trempé bichromaté avec une extrémité rétreinte pour une meilleure pénétration dans les matériaux durs.
- Barette :
 - double liant plastique de 10 pointes.
- Cartouche 80 ml :
 - mélange de gaz butane/propane à une pression de 18 bar,
 - buse (bleue) à clipser.
- Compatibilité :
 - cloueurs à gaz béton DIGA CS-1, DIGA CS-1/k et SPIT Pulsa 1000.

Produits associés :
Bouchons d'oreille
Lunettes - Gants