



Scie cloche Diamant

La solution pour le perçage du grès céramique, des carreaux de faïence, des plaques de marbres, des pierres naturelles...

Caractéristiques et avantages :

- **Tête de perçage au diamant :**
 - trous précis,
 - trous nets.
- **Perce les matériaux durs :**
 - évite les éclats et les fissures des matériaux percés.
- **Lumière pour éjection de carottes :**
 - évacuation rapide et facile des morceaux percés.
- **Emmanchement filetage M14 :**
 - compatible directement sur meuleuse,
 - compatible adaptateur SDS Plus,
 - compatible adaptateur 6 pans.
- **Livrée sans adaptateur.**

Pour perceuse et marteau perfo :




Visser la scie cloche sur l'adaptateur de votre choix.



Intégrer l'adaptateur : 6 pans dans la perceuse et SDS Plus dans le marteau perfo (retirer le mode percussion).



Humidifier la zone à percer.

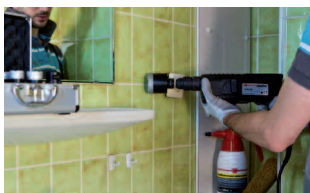

Démarrer un angle de 45°, pour éviter que l'outil dérape.



Relever progressivement l'outil à 90° par rapport au matériaux, lorsque l'amorce du trou est réalisée.



Evacuer la carotte à l'aide d'un tournevis, en le passant par les lumières d'extraction ou l'emmanchement.


Pour meuleuse :



Visser directement la scie cloche sur la meuleuse.



Perçer à 90° à sec.

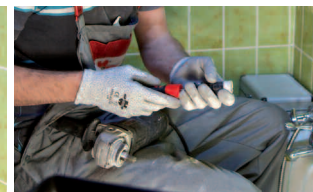

Extraire la carotte à l'aide d'un tournevis.

Domaine d'application :

Permet le perçage du carrelage, grès cérame, marbres, pierres naturelles...

Ø de perçage mm	Long. totale mm	Long. de coupe mm	Conseil de mise en œuvre :	Art. N°	Condit.
25	55	30	Plomberie, tuyaux de chauffage, plans de travail...	0668 955 025	1
30	55	30		0668 955 030	1
35	55	30		0668 955 035	1
60	55	30	Lampes encastrées, boîtes d'encastrement pour interrupteurs...	0668 955 060	1
65	55	30	Boîtes de dérivation, boîtes d'encastrement pour interrupteurs...	0668 955 065	1
68	55	30		0668 955 068	1