

Cosse électrique à sertir, cosse plate femelle

Isolation PVC

Matériau isolant	Polychlorure de vinyl
------------------	-----------------------

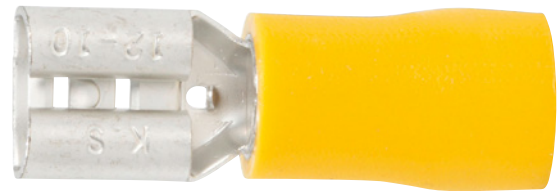


Illustration uniquement

Art. N°	0558 756 7	0558 757 1	0558 751 0	0558 960 1	0558 960	0558 976 1
Condit.	100	100	100	100	100/300	100/500
Section de câble min./max.	0,5-1,5 mm ²	0,5-1,5 mm ²	0,5-1,5 mm ²	0,5-1 mm ²	0,5-1 mm ²	0,5-1 mm ²
Couleur	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge
Dimensions de la fiche/douille/languette plate	2,8x0,8mm	4,8x0,5mm	6,3x0,8mm	2,8x0,5mm	2,8x0,8mm	4,8x0,5mm
Tension nominale max.				600 V/CA	600 V/CA	600 V/CA
Température d'utilisation min./max.	-15 à 75 °C	-15 à 75 °C	-15 à 75 °C	-10 à 75 °C	-10 à 75 °C	-10 à 75 °C
Matière				Cuivre	Cuivre	Cuivre
Finition				Étain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant	Étain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant	Étain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant
Sans halogène				Non	Non	Non
Sans silicone				Non	Non	Non

Art. N°	0558 977 1	0558 905 1	0558 959 2	0558 960 2	0558 976 2	0558 977 2
Condit.	100	100	100	100	100	100
Section de câble min./max.	0,5-1 mm ²	0,5-1 mm ²	1,5-2,5 mm ²	1,5-2,5 mm ²	1,5-2,5 mm ²	1,5-2,5 mm ²
Couleur	Rouge	Rouge	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu
Dimensions de la fiche/douille/languette plate	4,8x0,8mm	6,3x0,8mm	2,8x0,5mm	2,8x0,8mm	4,8x0,5mm	4,8x0,8mm
Tension nominale max.	600 V/CA	600 V/CA	600 V/CA	300 V/CA	600 V/CA	600 V/CA
Température d'utilisation min./max.	-10 à 75 °C	-10 à 75 °C	-10 à 75 °C	-10 à 75 °C	-10 à 75 °C	-10 à 75 °C
Matière	Cuivre	Cuivre	Cuivre	Cuivre	Cuivre	Cuivre
Finition	Étain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant	Étain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant	Étain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant	Étain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant	Étain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant	Étain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant
Sans halogène	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Sans silicone	Non	Non	Non	Non	Non	Non

Art. N°	0558 751 2	0558 905 2	0558 755 1	0558 940 2	0558 757 2	0558 751 4
Condit.	100	100/300/1000	100	100	100	100
Section de câble min./max.	1,5-2,5 mm ²	1,5-2,5 mm ²	1,5-2,5 mm ²	1,5-2,5 mm ²	2,5-1,5 mm ²	4-6 mm ²
Couleur	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu	Jaune
Dimensions de la fiche/douille/languette plate	6,3x0,8mm	6,3x0,8mm	8x0,8mm	8,2x0,8mm	4,8x0,5mm	6,3x0,8mm
Tension nominale max.		600 V/CA		300 V/CA		
Température d'utilisation min./max.	-15 à 75 °C	-10 à 75 °C	-15 à 75 °C	-10 à 75 °C	-15 à 75 °C	-15 à 75 °C
Matière		Cuivre		Cuivre		
Finition		Étain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant		Étain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant		
Sans halogène		Non		Non		
Sans silicone		Non		Non		

Art. N°	0558 905 4	0558 941 4	0558 755 2
Condit.	100/300	50/300	100
Section de câble min./max.	4-6 mm ²	4-6 mm ²	4-6 mm ²
Couleur	Jaune	Jaune	Jaune
Dimensions de la fiche/douille/languette plate	6,3x0,8mm	9,5mm	9,5x1,2mm
Tension nominale max.	600 V/CA	600 V/CA	
Température d'utilisation min./max.	-10 à 75 °C	-10 à 75 °C	-15 à 75 °C
Matière	Cuivre	Cuivre	
Finition	Étain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant	Étain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant	
Sans halogène	Non	Non	
Sans silicone	Non	Non	

Compatible avec système de stockage ORSY

Détails/application

Pour conducteurs en cuivre à fils fins et ultra fins

Indication

L'installateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d'un test d'extraction, si nécessaire).

Produits associés	Art. N°
Pince à sertir pour connecteurs isolés	0714 106 111
Pince à dénuder auto-réglable automatique	0714 109 010

Produits associés pour	Désignation	Art. N°
0558 905 1	Pince à sertir pour têtes remplaçables	0714 107 500
	Tête d'outil, grand modèle	0714 107 596
0558 905 2	Pince à sertir pour têtes remplaçables	0714 107 500
	Tête d'outil, grand modèle	0714 107 596
0558 905 4	Pince à sertir pour têtes remplaçables	0714 107 500
	Tête d'outil, grand modèle	0714 107 597
0558 940 2	Pince à sertir pour têtes remplaçables	0714 107 500
	Tête d'outil, grand modèle	0714 107 596
0558 941 4	Pince à sertir pour têtes remplaçables	0714 107 500
	Tête d'outil, grand modèle	0714 107 597
0558 959 2	Pince à sertir pour têtes remplaçables	0714 107 500
	Tête d'outil, grand modèle	0714 107 596
0558 960	Pince à sertir pour têtes remplaçables	0714 107 500
	Tête d'outil, grand modèle	0714 107 596
0558 960 1	Pince à sertir pour têtes remplaçables	0714 107 500
	Tête d'outil, grand modèle	0714 107 596
0558 960 2	Pince à sertir pour têtes remplaçables	0714 107 500
	Tête d'outil, grand modèle	0714 107 596
0558 976 1	Pince à sertir pour têtes remplaçables	0714 107 500
	Tête d'outil, grand modèle	0714 107 596
0558 976 2	Pince à sertir pour têtes remplaçables	0714 107 500
	Tête d'outil, grand modèle	0714 107 596
0558 977 1	Pince à sertir pour têtes remplaçables	0714 107 500
	Tête d'outil, grand modèle	0714 107 596
0558 977 2	Pince à sertir pour têtes remplaçables	0714 107 500
	Tête d'outil, grand modèle	0714 107 596