

## Connecteur de dérivation non détachable

Permet une dérivation rapide pour des câbles de différentes sections

### Facile à utiliser

Seule une pince universelle est requise

Tension nominale max.	600 V/DC
Température d'utilisation max.	105 °C



Illustration uniquement


Section de câble min./max.	Type de connexion	Couleur	Art. N°	Condit.
	Passage 4,0mm <sup>2</sup> , embranchement 1,5mm <sup>2</sup>	Marron	<b>0555 562 1</b>	50/100
0,5-1,5 mm <sup>2</sup>		Rouge	<b>0555 557</b>	50/100
0,75-2,5 mm <sup>2</sup>		Blanc	<b>0555 564 1</b>	50/100
1-2,5 mm <sup>2</sup>		Bleu	<b>0555 564</b>	50/100
4-6 mm <sup>2</sup>		Jaune	<b>0555 562</b>	50/100

Adapté au système de stockage ORSY

### Détails/application

Circuits électriques de véhicule

### Mode d'emploi

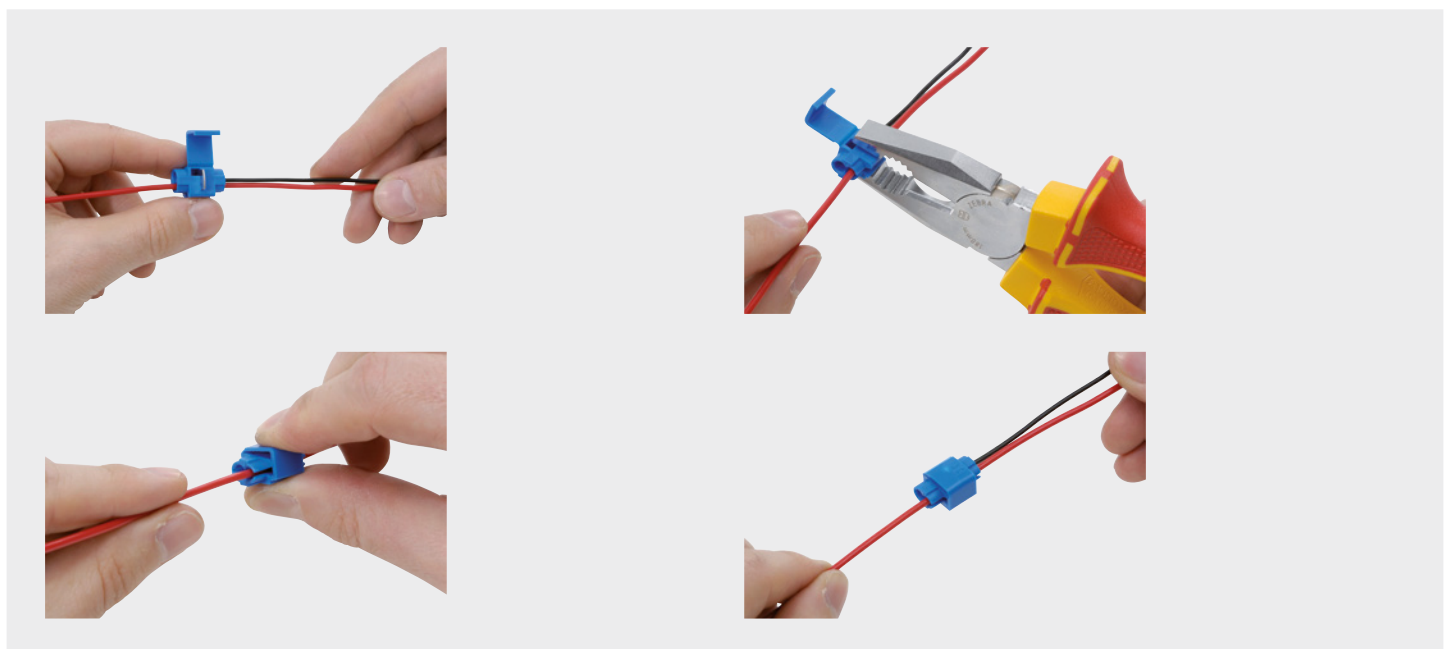

<b>Produits associés</b>	<b>Art. N°</b>
Pince universelle DIN ISO 5746	<b>0714 01 555</b>